




LIVING
n o w

Appareillage encastré

1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

L'appareillage encastré sera de type Living Now de BTICINO et disposera des caractéristiques suivantes :

- Appareillage disposant d'un système de contreplaque flottante pour s'adapter à tous types de murs

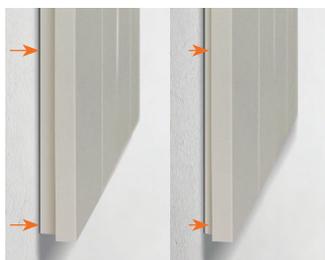

Le système de contreplaque flottante permet un rendu aérien de la plaque de finition ainsi qu'un rattrapage fonctionnel des irrégularités du mur

- 3 finitions d'enjoliveurs en polycarbonate : blanc satin (RAL 9003), sable satin (RAL 1015) ou noir satin (RAL 7015)



Plaque et enjoliveur Blanc



Plaque et enjoliveur Sable



Plaque et enjoliveur Noir


- 16 finitions en bois, métal ou technopolymère. Dimensions long. 102,5 mm, haut. 86 mm, prof. 10,7 mm en 1 poste
- Installation multiposte horizontale de 1 à 4 postes
- IP21 minimum, IK04 minimum, ininflammable jusqu'à 650°C/30 s
- Montage horizontal en boîte d'encastrement standard de type Batibox, profondeur 40mm minimum

2. CONFIGURATIONS ET FINITIONS


2.1. CONFIGURATIONS

- La gamme permettra les configurations **horizontales** suivantes: 1 poste, 1 poste et demi (3 modules), 2 postes, 3 postes, 4 postes
- La gamme permettra d'associer des fonctions électromécaniques et des fonctions connectées de type Living Now with Netatmo ou MyHome_Up


Exemple en finition Sable

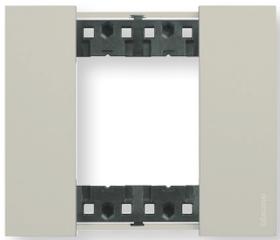


1 poste

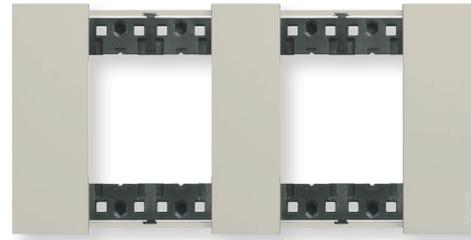


2 postes

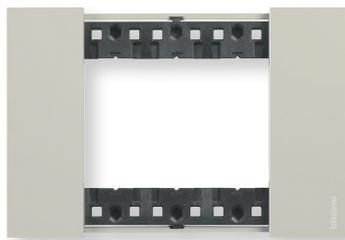

1 poste et demi (3 modules)

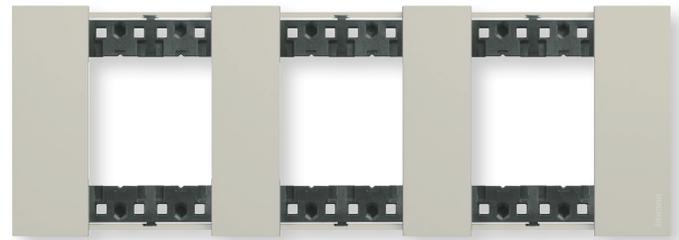

3 postes

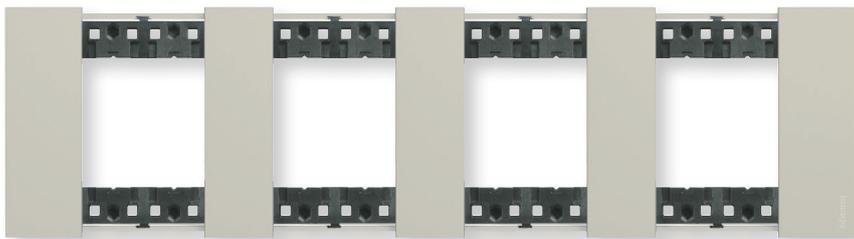

4 postes

2.2. FINITIONS

La gamme proposera 16 finitions :

- Technopolymères (9 finitions)
- Métal zamac avec traitement antirayures (5 finitions)
- Bois véritable (2 finitions)



BLANC
Technopolymère - rendu satin



OR
Zamac brossé



ACIER MOON
Zamac effet brut



GLACIER
Technopolymère - rendu brillant



CIEL
Technopolymère - rendu brillant



PIXEL
Technopolymère - effet graphique



SABLE
Technopolymère - rendu satin



CUIVRE
Zamac brossé



CHÊNE
Bois



AUORE
Technopolymère - rendu brillant



OPTIC
Technopolymère - effet graphique



NOIR
Technopolymère - rendu satin



ACIER SPACE
Zamac effet brut



ACIER
Zamac brossé



NOYER
Bois



NUIT
Technopolymère - rendu brillant

3. FONCTIONS

Toutes les fonctions sont disponibles en 3 finitions d'enjoliveurs :

-  Blanc
-  Sable
-  Noir

3.1. COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

Les commandes d'éclairage auront une **touche axiale** qui réagira quelle que soit la zone d'appui sur la touche. La touche reviendra toujours à sa position initiale afin d'assurer l'alignement avec la plaque de finition.

Les touches sont nativement conçues pour laisser passer la lumière d'un voyant par opalescence.

La gamme proposera un choix de voyants de différentes intensités lumineuses pour correspondre aux usages choisis : témoin, lumineux.

La gamme disposera de fonctions d'éclairage de type :

- Interrupteur ou va-et-vient simple ou double 10 AX - 250 V~
- Inverseur simple ou double 10 AX - 250 V~
- Poussoir simple ou double 10 A - 250 V~
- Variateur : il permet de modifier l'intensité lumineuse des lampes dimmables



- Détecteurs de mouvement encastrés, avec ou sans dérogation manuelle



3.2. FONCTIONS DOMOTIQUES ET CONNECTÉES

La gamme proposera 2 technologies connectées, suivant l'infrastructure retenue :

Living Now MyHome_Up

Ce système en câblage bus 2 fils intégrera des commandes vocales et digitales et permettra de piloter par la voix et par smartphone son installation.



Commande vocale

Commande digitale

Living Now with Netatmo

Ce système communicant sur un protocole radio Zigbee complétera l'installation traditionnelle, se connectera via une box opérateur et pourra être piloté par smartphone ou par la voix.



Commande générale Départ / Arrivée

3.3. PRISES 2P+T

Prises de courant 16 A - 250 V~

Les prises 2P+T seront de type **Surface** avec un fond rétractable à double sécurité :

- Le fond se rétracte uniquement lors de l'introduction d'une fiche.
- En enfonçant cette fiche en butée, les éclipses de protection de la prise se libèrent, la fiche est alors alimentée.



Prise de courant + chargeur USB type C 1,5 A

La gamme comprendra des prises 2P+T compactes en 1 poste incluant un connecteur de charge latéral USB de type C permettant la charge d'un smartphone et l'utilisation simultanée de la prise 2P+T.



3.4. CHARGEURS USB

Chargeurs USB

La gamme proposera des chargeurs USB en connectique C ou A+C suivant les besoins retenus.

- 2 x USB type C – 15W - 2 modules
- 2 x USB type A+C – 15W - 2 modules
- 1 x USB type C - 30W - 2 modules



3.5. PRISES INFORMATIQUES RJ45 ET BRANCHEMENTS AUDIO-VIDÉO

Prises RJ45 et prise fibre optique

Les prises RJ45 proposées devront être certifiées PoE++ et se décliner au format 1 et 2 modules (juxtaposition de 2 fonctions sur 1 poste possible). Les prises seront de type :

- Prise RJ45 catégorie 6 FTP
- Prise RJ45 catégorie 6 STP
- Prise RJ45 catégorie 6A STP

La gamme disposera de prise fibre optique SC – Duplex.



Prises Audio - Vidéo

La gamme disposera de fonctions audio et vidéo au format 1 et/ou 2 modules, rendant possible la juxtaposition de 2 fonctions sur 1 poste.

- Prise TV simple
- Prise TV/R/SAT DAB+
- Prise Haut-Parleur
- Prises HDMI préconnectorisées

3.6. AUTRES FONCTIONS ÉLECTRO-MÉCANIQUES

La gamme disposera de fonctions complémentaires électro-mécaniques de type :

- Ouvrants : Interrupteur et poussoir pour volets roulants - 10 AX - 250 V~ : commande directe de volets roulants, stores ou brise soleil orientable
- Gestion de la température : Thermostat rétroéclairé à écran digital indiquant la température ambiante
- Fonctions de balisage : balisage de plinthes



Fonctions hôtellerie :

- Liseuses à Led
- Interrupteurs à badges pour fonctions de type hôtellerie
- Indicateur de signal «Do not Disturb / Make Up room» pour fonctions de type hôtellerie

...

3.7. ÉCLAIRAGE DES FONCTIONS

Les Leds peuvent être câblées en fonction lumineuse ou en fonction témoin.

Éclairage blanc - Existent en 2 intensités lumineuses

- Usage diurne (luminosité accentuée)
- Usage nocturne (luminosité estompée)

4.INSPIRATIONS



— NOIR

Crédit photo : MARCELLO MARIANA
 Architect Rocco Borromini



— OR



Crédit photo : NATHALIE KRAG
 Résidence privée



— AURORE

Crédit photo : CAROLA RIPAMONTI
 Marcante Testa | UdA Architetti