


P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44

prises et fiches inverseurs de phase

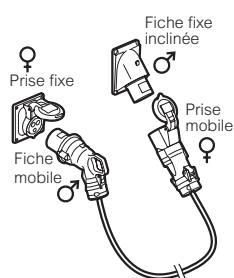

5 552 58



5 551 88



0 581 41

Caractéristiques techniques p. 126

IK 09 sauf socle saillie IK 08
Matière : plastique

Réf.	Prises saillies fixes
16 A 5 551 54	Angles possibles 5 ou 25° selon sens d'installation du boîtier Fermeture sans outil Orientation unique des vis de connexion Livrées non verrouillées
32 A 5 552 54	
5 551 58 5 552 58	200/250 V~ 2P+T
5 551 59 5 552 59	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Prises à entraxes unifiés fixes
16 A 5 551 84	Peuvent se fixer sur plastrons pleins ou pré-perçés, sur boîtes d'encastrement réf. 0 577 21/22 (p. 125) et sur coffrets de chantier P 17 (p. 134)
32 A 5 552 84	
5 551 88 5 552 88	200/250 V~ 2P+T
5 551 89 5 552 89	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Prises à encombrement réduit fixes
16 A 0 573 54	Peuvent se fixer sur plastrons pleins réf. 0 577 15/16 uniquement (p. 132)
0 573 58	
0 573 59	200/250 V~ 2P+T
	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Fiches inverseurs de phases
16 A 0 574 40	Fiches droites permettant de changer le sens de rotation d'un moteur électrique triphasé
32 A 0 581 40	
0 574 41	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T

Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale



P 17 - BT 16 et 32 A - IP 44

fiches et prises mobiles



0 564 57



5 551 08



5 551 28



5 552 34 + 0 521 27

Caractéristiques techniques p. 126

IK 09 sauf prise saillie IK 08
Matière : plastique

Réf.	Fiches mobiles droites
16 A 5 551 24	Serrage du câble et fermeture sans outil Orientation unique des vis de connexion Livrées non verrouillées
32 A 5 552 34	
5 551 28 5 552 38	200/250 V~ 2P+T
5 551 29 5 552 39	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Fiches mobiles coudées
16 A 0 564 53	Serrage du câble et fermeture sans outil Orientation unique des vis de connexion Livrées non verrouillées
32 A 0 564 73	
0 564 57 0 564 77	200/250 V~ 2P+T
0 564 58 0 564 78	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Prises mobiles
16 A 5 551 04	Serrage du câble et fermeture sans outil Orientation unique des vis de connexion Livrées non verrouillées
32 A 5 552 14	
5 551 08 5 552 18	200/250 V~ 2P+T
5 551 09 5 552 19	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Fiches ou fiches inclinées saillies
16 A 0 575 84	Serrage du câble et fermeture sans outil Orientation unique des vis de connexion Livrées non verrouillées
32 A 0 582 84	
0 575 88 0 582 88	200/250 V~ 2P+T
0 575 89 0 582 89	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
Réf.	Bouchons obturateurs
Caoutchouc 0 521 25	Pour fiches et fiches inclinées Pour 2P+T - 16 A Pour 3P+T - 16 A Pour 3P+N+T - 16 A / 2P+T et 3P+T - 32 A Pour 3P+N+T - 32 A
0 521 26	
0 521 27	
0 521 99	

Caractéristiques techniques complémentaires
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr