


## Coffrets de chantier P 17

coffrets de distribution (suite)



0 589 78

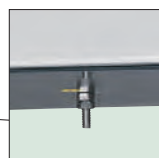

Vue de dessous du coffret : sortie de terre

Conformes à la norme IEC 61439-4 et répondent aux exigences de la norme d'installation NF C 15-100 ou CEI 60364  
Permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel

Réf. **Coffret métal de distribution à équiper**

Coffret transportable pour l'alimentation des coffrets d'étages et de différents équipements de chantier  
Enveloppe IP 66 - IK 10  
Revêtement polyester (80 µm) RAL 7035  
Température d'utilisation : -25° C à +40° C  
Plastronnage intérieur du coffret garantissant un IP XXB et un accès limité  
Pré-découpe du plastronnage pour l'ajout d'un rail 17 modules  
Fixation murale avec pattes de fixation réf. 0 364 01/04 (p. 163) ou sur châssis réf. 0 577 44 (p. 136)  
Mise à la terre du coffret avec sortie de terre extérieure par vis inox traversante M8  
Fermeture de la porte par verrou double barre  
Possibilité d'équiper le coffret avec :


- blocs de sécurité réf. 0 625 26 et/ou 0 626 26 (idéal pour espaces avec peu de luminosité, exemple cage d'escalier, parking...)
  - barillet à clé réf. 0 368 22/23/24/25/26/27 ou réf. 0 365 45 (p. 181)
- Dimensions (H x l x P) : 800 x 600 x 300 mm  
100 A - 400 V~
- 0 589 78** Coffret équipé de :
- 2 rails DIN recevant jusqu'à 17 modules 17,5 mm
  - 18 obturateurs modulaires réf. 0 016 65
- Possibilité de rajouter un rail DIN pour 17 modules 17,5 mm  
Possibilité de fixer sur plaque pleine (non fournie) un transformateur d'équipement jusqu'à 450 VA pour alimentation des socles TBT
- Avec 9 emplacements latéraux pour :
- prises BT à entraxes unifiés Hypra IEC 16-32 A
  - prises à brochage domestique réf. 0 539 03/11 à associer avec plaque d'adaptation réf. 0 521 18 (p. 102)
  - prises TBT Hypra IEC 16-32 A à associer avec plaque d'adaptation réf. 0 521 19 (p. 121)
  - plaques d'obturation réf. 0 521 24 (p. 121)
- Avec 4 emplacements sur porte pour auxiliaires Osmoz Ø22  
Livré avec blocs de jonction Viking 3 vert/jaune  
Alimentation possible par blocs de jonction Viking 3 (rail de fixation fourni)  
Perçage Ø40 mm pour montage PE M40

## Coffrets de chantier P 17

coffrets de distribution

### ■ Dimensions du châssis

Réf. 0 577 44

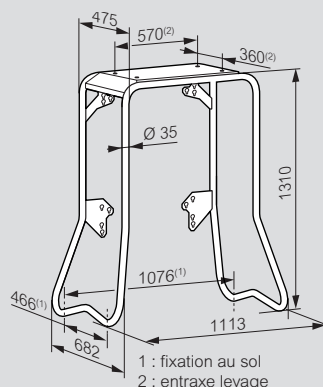

### Entraxes de fixation du châssis

