


Armoires Altis™ 19" métal et équipements

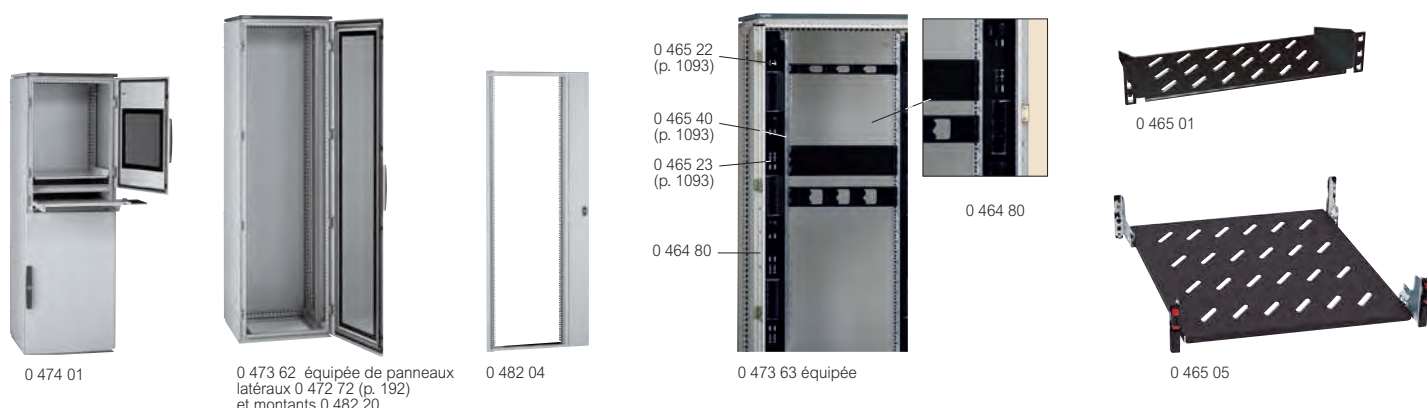

Caractéristiques techniques p. 199

Réf.	Armoires PC
	IP 55 suivant norme EN/IEC 60529. IK 10 Revêtement polyester texturé RAL 7035 Épaisseur 80 µm Peuvent recevoir un écran informatique, un clavier et une unité centrale sur châssis coulissant Plaque passe-câbles à commander séparément (p. 195)
0 474 00	Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm)
0 474 01	1600 600 600
0 474 02	1800 600 800

Réf.	Equipelements pour armoire PC
0 472 90	Châssis coulissant RAL 7035 Pour armoire profondeur 600 mm uniquement Encombrement : hauteur 736,5 mm Peut recevoir une unité centrale et une imprimante
0 482 08	Montants Jeu de 2 montants 18 U. Se montent sur traverses multifonctions à commander séparément (p. 206) Perforation carrée de 9,5 x 9,5 mm
0 474 29	Tablette télescopique RAL 7035 Se fixe directement sur le bâti d'une armoire assemblable profondeur 600 mm Charge maxi : 50 kg

Réf.	Armoires Altis 42 U 19"
	Protection contre la poussière, l'eau, les chocs en environnements exigeants, conviennent pour les charges exceptionnellement importantes Porte réversible. Panneau arrière démontable Livrées avec pattes de fixation et visserie Montage possible dans les armoires larg. 600 mm ou 800 mm Montants 19" 42 U, panneaux latéraux et plaques passe-câbles (p. 195) à commander séparément RAL 7035. IP 55. IK 10
	Porte pleine
	Haut. (mm) Dim. Larg. (mm) Dim. Prof. (mm) Poids (kg)
0 472 52	2000 600 600 83,19
0 472 81	2000 600 800 86,7
0 472 53	2000 800 600 98
0 472 82	2000 800 800 102,2
	Porte vitrée
	Verre trempé teinté
	Haut. (mm) Dim. Larg. (mm) Dim. Prof. (mm) Dim. regard Haut. (mm) Dim. regard Larg. (mm) Poids (kg)
0 473 62	2000 600 600 1775 375 91,7
0 473 91	2000 600 800 1775 375 95,2
0 473 63	2000 800 600 1775 375 110,4
0 473 92	2000 800 800 1775 375 114,6

Réf.	Jeux de 2 panneaux latéraux RAL 7035
	Livré avec vis imperdables Pour armoires assemblables dim.
	Haut. (mm) Prof. (mm)
0 472 72	2000 600
0 472 75	2000 800

Réf.	Equipelements pour armoires Altis 19"
	Châssis pivotants 19" RAL 7035, pour armoires Altis haut. 1800, 2000 mm et larg. 800 mm avec perforation carrée 9,5 x 9,5 mm Ouverture droite ou gauche. Angle d'ouverture 130° Réglable en profondeur. Fermeture double barre Livrés avec accessoires de fixation
	Unités (U) Tenue en charge (kg)
0 482 03	35 175
0 482 04	40 200

Réf.	Montants 19"
0 482 20	Jeu de 2 montants 42 U (perforation carrée 9,5 x 9,5 mm) Livrés avec pattes de fixation et visserie Montage possible dans les armoires larg. 600 ou 800 mm

Réf.	Gestion de câblage pour armoires Altis 19"
	Pour armoires 42 U, larg. 800 mm Fixation sur les montants 19"

Réf.	Grille de gestion de cordons
0 331 35	Grille avec loquets de fermeture articulés Dim. : 1560 x 100 x 150 mm

Réf.	Passe-fils vertical
0 464 80	Jeu de 2 panneaux verticaux avec passages balais Livré avec 10 bracelets guide-câbles réf. 0 465 42, 3 colliers réf. 0 331 94, 3 colliers réf. 0 331 95 et 3 colliers réf. 0 331 96. Noir RAL 9005

Réf.	Tablettes fixes
	Montage rapide sans vis. Noir RAL 9005

Réf.	Fixation en drapeau sur 2 montants 19"
	Charge maxi 15 kg. Hauteur 2 U Prof. 200 mm
0 465 01	Prof. 360 mm

Réf.	Fixation sur 4 montants 19"
	Charge maxi 50 kg Haut. : 1 U
0 465 05	Prof. 425 mm
0 465 06	Pour armoires prof. 600 mm Prof. 625 mm Pour armoires prof. 800 mm

Réf.	Tablettes télescopiques
	Se fixent sur 4 montants 19" sans vis Charge maxi : 50 kg. Noir RAL 9005 Haut. : 1 U
0 465 08	Prof. 425 mm
0 465 09	Pour armoires prof. 600 mm Prof. 625 mm Pour armoires prof. 800 mm

Autres accessoires 19" p. 1093