

# Armoires Altis™ métal


## équipements



Kit 0 476 67 composé de 4 plots d'angle et trappes pleines avant/arrière



Traverse de liaison 0 476 92 ...

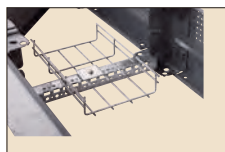

... avec grille guide-câbles



Exemple de kit 0 476 67 avec une trappe pleine latérale 0 476 87 et interface de liaison 0 477 05



Trappe à balai 0 476 74




0 345 49



0 477 00



0 477 05

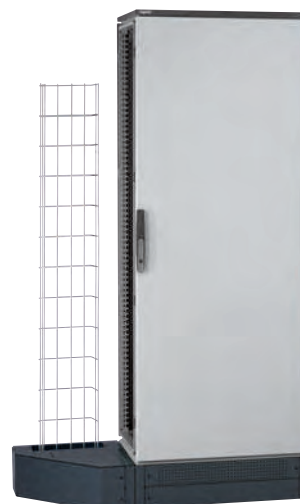

Exemple d'armoire assemblable avec interface de liaison 0 477 05, kit socle et trappes



Caractéristiques techniques p. 200

Réf.	Socles	Réf.	Accessoires pour socle
	RAL 7012 Ouverture 4 faces		
	<b>Kits socles</b> Composition : 4 plots d'angle, 2 trappes pleines pour hauteur 100 mm et 4 trappes pleines pour hauteur 200 mm (avant/arrière)	0 345 49 0 477 00	Fixation déportée des socles Jeu de 4 brides zinguées Jeu de 4 roulettes de manutention avec frein incorporé Fixation sur socle uniquement Livrées avec visserie Charge maxi sur les 4 roulettes : 400 kg Encombrement sous socle 100 mm
Haut. 100	Pour armoires Altis largeur (mm)		<b>Pattes de maintien</b>
0 476 55	400	0 477 02	Jeu de 2 pattes de maintien murales - inox
0 476 56	600		<b>Interfaces de liaison</b>
0 476 57	800		Protection permettant la liaison entre le socle de l'armoire et le chemin de câbles Livrées avec balai d'étanchéité Couvercle réversible avec prédécoupes assurant une finition soignée Hauteur 200 mm
0 476 58	1000	0 477 04	Pour armoires Altis profondeur (mm)
0 476 59	1200	0 477 05	400
0 476 60	1600		500
	<b>Jeux de trappes pleines latérales</b> Trappes hauteur 100 mm Composition : 2 trappes pleines pour hauteur 100 mm et 4 trappes pour hauteur 200 mm		
Haut. 100	Pour armoires Altis profondeur (mm)		
0 476 76	400		
0 476 77	500		
0 476 78	600		
0 476 79	800		
	<b>Trappes à balai</b> Trappes hauteur 100 mm Pour armoires Altis largeur/profondeur (mm)		
0 476 72	500		
0 476 73	600		
0 476 74	800		
	<b>Traverses de liaison</b> Assurent la liaison mécanique entre les plots d'angle et permet le bridage de câbles entre blocs d'armoires assemblées Pour armoires Altis profondeur (mm)		
0 476 91	400		
0 476 92	500		
0 476 93	600		
0 476 94	800		



Grilles guide-câbles  
p. 206