


Armoires Altis™

plaques (suite)

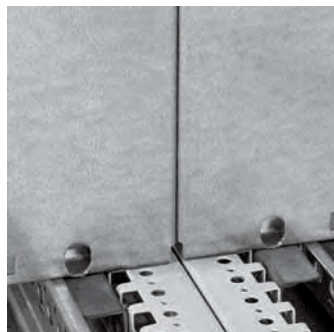

Exemple de montage de 2 plaques pleines largeur totale en fond d'armoires assemblables



Prémarquage des plaques pleines et pleines largeur totale, et perçage pour levage



Exemple de plaque pleine largeur totale 0 475 15 montée dans une armoire assemblable

Caractéristiques techniques p. 210-211
Visserie p. 209

Réf.	Plaques Lina 12,5	
	Acier galvanisé. Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage	
	Equerrage automatique :	
	- Ø6,5 mm pour rivets isolants réf. 0 366 44 (goulotte)	
	- Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 0 347 45	
	Perçage pour levage	
	Charge admissible : 200 kg/m ²	
	Hauteur 1600 mm	
	Pour armoires Larg. (mm)	Poids (kg)
0 475 25	800	24,1
0 475 26	1000	30,6
0 475 27	1200	36,7
	Hauteur 1800 mm	
0 475 28	600	20,6
0 475 29	800	27,3
0 475 30	1000	34,3
0 475 31	1200	41,4
0 475 32	1600	59,3
	Hauteur 2000 mm	
0 475 33	600	22,6
0 475 34	800	30,7
0 475 35	1000	38,3
0 475 36	1200	45,9
0 475 37	1600	66,2

Réf.	Plaques partielles Lina 12,5	
	Se montent directement sur le bâti ou sur montants profilés pour les armoires assemblables et à l'aide des montants profilés pour les armoires monoblocs	
	Acier galvanisé. Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage	
	Equerrage automatique :	
	- Ø6,5 mm pour rivets isolants réf. 0 366 44 (goulotte)	
	- Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 0 347 45	
	Charge admissible : 150 kg/m ²	
	Hauteur 800 mm	
	Pour armoires Larg. (mm)	Poids (kg)
0 481 40	800	6,9
0 481 41	1000	9
0 481 42	1200	10,8
	Hauteur 1000 mm	
0 481 43	800	8,6
0 481 44	1000	11,1
0 481 45	1200	13,5

Réf.	Plaques partielles perforées Lina 25	
	Se montent directement sur le bâti ou sur montants profilés pour les armoires assemblables et à l'aide des montants profilés pour les armoires monoblocs	
	Acier zingué	
	Charge admissible : 50 kg/m ²	
	Hauteur 800 mm	
	Pour armoires Larg. (mm)	Poids (kg)
0 474 89	600	3,9
0 474 90	800	5,1
0 474 91	1000	6
0 474 92	1200	7,2
0 474 93	1600	9,4
	Hauteur 1000 mm	
0 474 94	600	4,6
0 474 95	800	5,8
0 474 96	1000	7
0 474 97	1200	8,6
0 474 98	1600	11,5
	Hauteur 1200 mm	
0 474 85	600	5,3
0 474 86	800	6,9

Réf.	Plaques intermédiaires	
	Pour armoires assemblables uniquement	
	Permettent la liaison continue entre 2 plaques pleines ou Lina 12,5	
	Avec perforations Lina 12,5	
	Acier galvanisé	
	Pour armoires Haut. (mm)	Poids (kg)
0 476 49	1200	3
0 476 51	1600	4,3
0 476 52	1800	4,8
0 476 53	2000	5,3

Autre visserie
p. 209