


Cartouches industrielles à couteaux

socles et accessoires

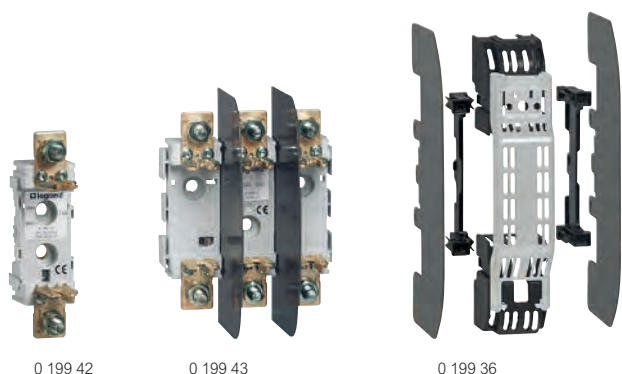

0 199 42

0 199 43

0 199 36



Informations techniques et cotes **catalogue en ligne**

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2

Réf.		Socles pour cartouches à couteaux		
Taille 000/00 à 3				
Base en matière plastique auto-extinguible Serrage à ressort Fixation vis ou rail				
1P sans minirupteur 0 199 42	3P sans minirupteur 0 199 43 ¹	Taille 000/00	In (A) 100	Raccordement M8
1P sans minirupteur 0 199 44	1P à minirupteur 0 199 45 ¹	000/00	160	M8
1P sans minirupteur 0 199 46	1P à minirupteur 0 199 47 ²	0	160	M8
0 199 48	0 199 49 ²	1	250	M10
0 199 50	0 199 51 ²	2	400	M10
	0 199 52 ²	3	630	M12
Taille 4				
Base en bakélite. Serrage forcé Fixation vis				
1P à minirupteur 0 199 53 ²		In (A) 1250		Raccordement M12

Poignée de manipulation

0 199 02

Pour toutes cartouches, toutes tailles

Accessoires

Pour socles sans minirupteur

Kits de cloisons de séparation et de jumelage

Permettent d'associer des socles 1P ensemble et de réaliser la séparation électrique entre pôles

Réf.	Pour socle taille	Nb de cloisons	Nb d'accessoires de jumelage
0 199 30	000/00	2	0
0 199 31	0	2	2
0 199 32	1/2	2	2
0 199 33	3	2	2
0 199 19	4	1	0

Kits de protection

Protection contre les contacts fortuits
Kits composés de cloisons de séparation, d'accessoires de jumelage et de caches de protection (fusibles et bornes)

Réf.	1P	3P	Pour socle taille	Accessoire de jumelage
0 199 35		0 199 39	000/00	sans
0 199 36			0	avec
0 199 37			1	avec
0 199 38			2	avec

1 : Livré avec 2 cloisons de séparation

2 : Socle avec minirupteur (10 A - 250 V~) pour cartouche à percuteur avec signalisation "présence et fusion cartouche"



Accédez à la fiche technique

Socles pour cartouches industrielles à couteaux

Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Cartouches industrielles à couteaux

type gG



0 163 35

0 169 50



Informations techniques, courbes et cotes **catalogue en ligne**

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2
HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Réf.		Cartouches à couteaux type gG (gL)			
Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits					
Taille 00					
Avec voyant	Calibre (A)	Tension A (V)	Pouvoir de coupure (A)		
0 163 18	25	500	120000		
0 163 20	32	500	120000		
0 163 22	35	500	120000		
0 163 25	40	500	120000		
0 163 30	50	500	120000		
0 163 35	63	500	120000		
0 163 40	80	500	120000		
0 163 45	100	500	120000		
0 163 50	125	500	120000		
0 163 55	160	500	120000		
Taille 0					
Avec voyant	Avec percuteur				
0 168 35	0 169 35	63	500	120000	
0 168 40	0 169 40	80	500	120000	
0 168 45	0 169 45	100	500	120000	
0 168 50	0 169 50	125	500	120000	
0 168 55	0 169 55	160	500	120000	
0 168 60 ¹		200	500	120000	
Taille 1					
0 173 50	0 174 50	125	500	120000	
0 173 55	0 174 55	160	500	120000	
0 173 60	0 174 60	200	500	120000	
0 173 65	0 174 65	250	500	120000	
Taille 2					
0 178 60	0 179 60	200	500	120000	
0 178 65	0 179 65	250	500	120000	
0 178 70	0 179 70	315	500	120000	
0 178 75	0 179 75	400	500	120000	
Taille 3					
Avec percuteur					
	0 181 75	500	500	120000	
	0 181 80	630	500	120000	
Taille 4					
Avec encoche sur couteau pour serrage forcé					
	0 185 80	630	500	120000	
	0 185 85	800	500	120000	
	0 185 90	1000	500	120000	
	0 185 95 ¹	1250	500	120000	

1 : Surcalibrage non normalisé



Accédez à la fiche technique

Cartouches industrielles à couteaux Type gG

Voir catalogue en ligne sur legrand.fr