


Goulottes Lina 25™ et goulottes sans halogène

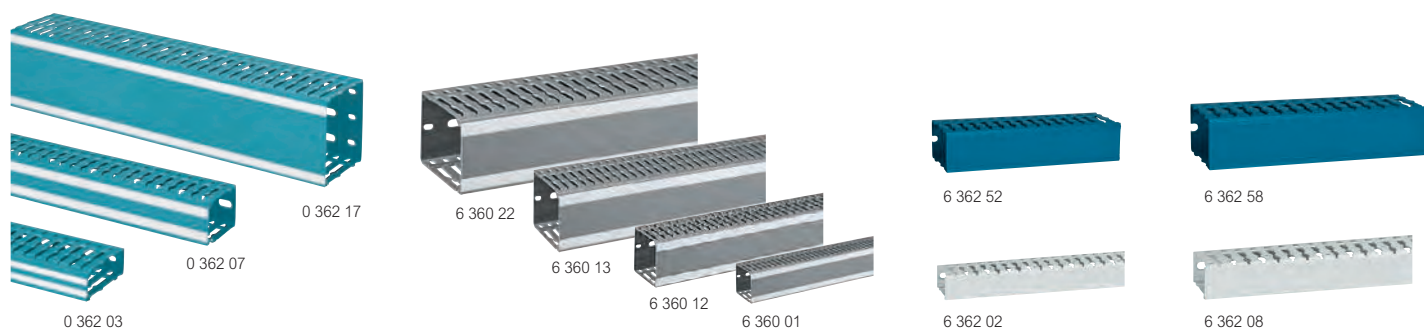

Caractéristiques techniques p. 274

Conformes à la norme EN 50085-2-3
Perforations latérales au pas de 12,5 mm (6/6,5)
Présenté en longueur de 2 m

Réf.		Goulottes Lina 25	
Bande blanche sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile			
Bleu PVC AFNOR 2525	Gris PVC RAL 7030	Larg. (mm)	Haut. (mm)
0 362 00	6 360 00	25	25
0 362 01	6 360 01	25	40
0 362 02	6 360 02	25	60
0 362 03		25	80
0 362 05	6 360 05	40	25
0 362 06	6 360 06	40	40
0 362 07	6 360 07	40	60
0 362 08	6 360 08	40	80
	6 360 09	40	100
0 362 11	6 360 11	60	40
0 362 12	6 360 12	60	60
0 362 13	6 360 13	60	80
	6 360 14	60	100
0 362 16	6 360 16	80	60
0 362 17	6 360 17	80	80
	6 360 18	80	100
	6 360 22	100	100
0 362 25	6 360 25	120	80

Réf.		Goulottes sans halogène	
Bleu PC/ABS	Gris clair PC/ABS	Larg. (mm)	Haut. (mm)
6 362 51	6 362 00	25	25
6 362 52	6 362 01	25	40
6 362 56	6 362 06	40	40
6 362 57	6 362 07	40	60
6 362 58	6 362 08	40	80
6 362 62	6 362 12	60	60
6 362 63	6 362 13	60	80
	6 362 17	80	80
	6 362 25	120	80

Couvertures seuls disponibles sur demande
Contactez votre direction régionale