


Interrupteurs-sectionneurs rotatifs composables associations possibles en boîtiers

20 à 32 A (16 à 25 A en boîtier)




Exemple : interrupteur-sectionneur 32 A
Tétrapolaire en boîtier,
présentation cadénassable

Boîtier 150 x 100 x 96 mm
Réf. 0 222 42/43

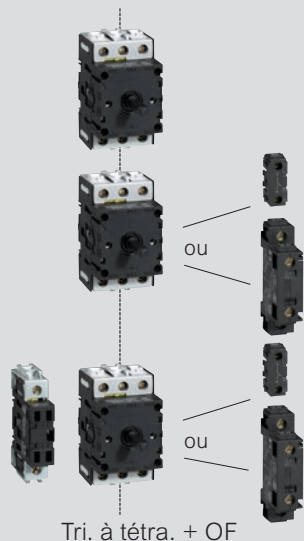

Tri. à tétra. + OF

Boîtier 220 x 150 x 100 mm
Réf. 0 222 45

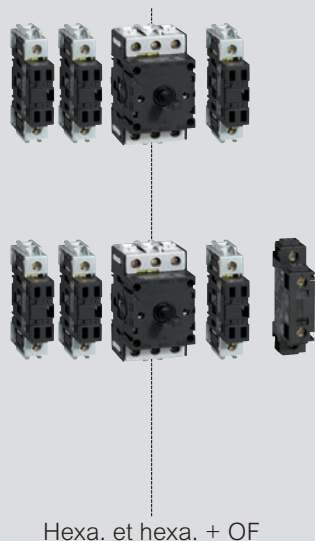

Hexa. et hexa. + OF

50 et 63 A (40 et 50 A en boîtier)




Exemple : interrupteur-sectionneur 50 A
Hexapolaire en boîtier,
présentation cadénassable

Boîtier 220 x 150 x 100 mm
Réf. 0 222 46



Tripolaires à tétra. + OF

Boîtier 220 x 150 x 100 mm
Réf. 0 222 47

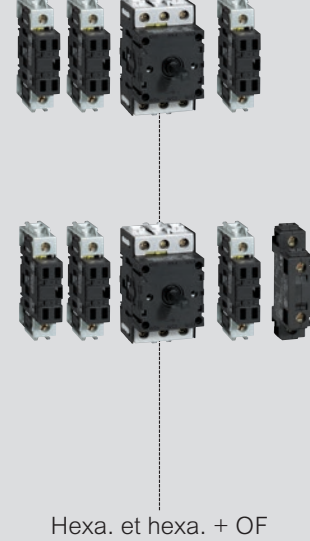

Hexa. et hexa. + OF

80 et 100 A (63 et 80 A en boîtier)




Exemple : interrupteur-sectionneur 100 A
Tétrapolaire en boîtier,
présentation cadénassable

Boîtier 220 x 150 x 100 mm
Réf. 0 222 48



Tri. et tri. + OF

Boîtier 300 x 220 x 100 mm
Réf. 0 222 49

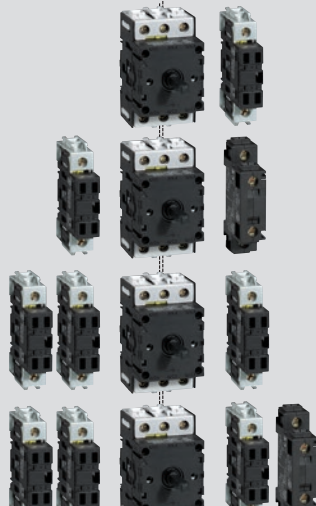

Tétra. à hexa. + OF

Légende des visuels :



Bloc tripolaire de base
réf. 0 221 10 à 0 221 80



Pôle de phase additionnel / pôle neutre
additionnel / bloc de jonction
réf. 0 222 02 à 0 222 24



Contact auxiliaire OF
réf. 0 227 00



CA de pré-coupure
réf. 0 222 25 à 0 222 27

Permutation des côtés gauche et
droit des pôles possible