


# Canalisations électriques préfabriquées MR

canalisations de moyenne puissance 160 à 1000 A (suite)

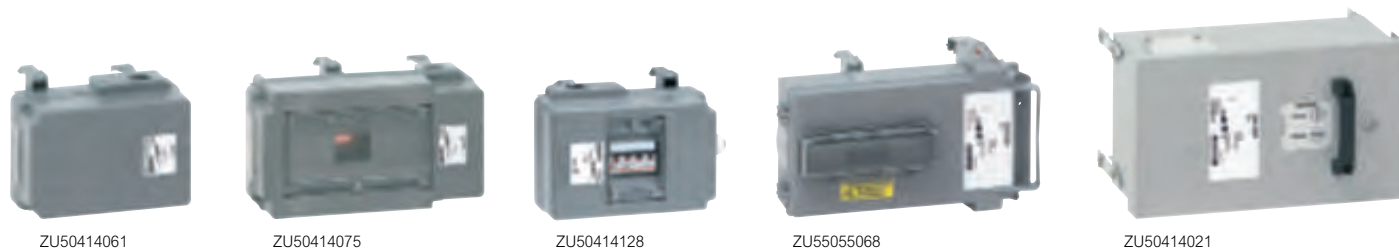

ZU50414061

ZU50414075

ZU50414128

ZU55055068

ZU50414021

## Caractéristiques techniques [catalogue en ligne](#)

Conformes aux normes EN/IEC 61439-6  
Degré de protection IP 55

Réf.	Boîtiers de dérivation 32 A à équiper
ZU50414061 ZU50414071	<b>Couvercles pleins</b> Avec rail DIN 8 modules Avec rail DIN 12 modules
<a href="#">ZU50414064</a> <a href="#">ZU50414075</a>	<b>Couvercles avec fenêtre-plastron transparente</b> Avec rail DIN 8 modules Avec rail DIN 12 modules
ZU50414062	<b>Boîtier de dérivation 32 A avec porte-fusible</b> Cartouches-fusibles non incluses Porte-fusible 10,3 x 38, couvercle plein
ZU50414128 ZU50414187	<b>Boîtiers de dérivation pré-équipés avec disjoncteurs</b> Couvercle avec fenêtre-plastron transparente <b>16 A</b> Avec disjoncteur 4P courbe C Avec disjoncteur 4P courbe C et prise 3P+N+T
ZU50414144 ZU50414142 ZU50414192	<b>32 A</b> Avec disjoncteur 4P courbe C Avec disjoncteur 4P courbe C et bornier Avec disjoncteur 4P courbe C et prise 3P+N+T
<a href="#">ZU55655051</a> <a href="#">ZU55055052</a> ZU55055053 ZU55055057 ZU50404004	<b>Boîtiers de dérivation débrochables à sectionnement isolant</b> <b>Avec porte-fusible</b> Cartouches-fusibles non incluses 32 A - 10,3 x 38 63 A - 22 x 58 125 A - taille 0 125 A - taille 00 160 A - taille 0
<a href="#">ZU55055086</a> ZU55055088 ZU55055056 ZU55055068 ZU55055066 ZU50404024	<b>A équiper</b> Couvercle avec fenêtre-plastron transparente 63 A - avec rail DIN 8 modules 63 A - avec rail DIN 11 modules 125 A - avec rail DIN 8 modules 125 A - avec rail DIN 11 modules 125 A - avec rail DIN 4 modules 160 A - avec rail DIN 4 modules

Réf.	Boîtiers de dérivation débrochables à sectionnement métal
ZU50414021 ZU50414022 ZU50414023 ZU50414024 ZU50414026 ZU50414025	<b>Avec porte-fusible</b> Cartouches-fusibles non incluses 63 A - 22 x 58 125 A - taille 00 160 A - taille 00 250 A - taille 2 400 A - taille 2 630 A - taille 3
ZU50411601 ZU50411622 ZU50411623 ZU50411624 ZU50411625 ZU50411646	<b>Avec interrupteur sectionneur AC23</b> Cartouches-fusibles non incluses 63 A - taille NH000 125 A - taille NH00 160 A - taille NH00 250 A - taille NH1 400 A - taille NH2 630 A - taille NH3
ZU50414001 ZU50414002 <a href="#">ZU50414003</a> ZU50414004 ZU50414005	<b>A équiper</b> 63 A 125 A 160 A 250 A 630 A

