

XL³ 4000

portes et accessoires



0 205 77



0 205 82

Réf.

Portes réversibles

Livrées avec poignée
Barillets interchangeables à commander séparément (p. 338)
Se montent en face avant, face arrière ou latérale

Galbées métal

Permet d'obtenir un IK 10 sur une armoire XL³ 4000
Largeur 725 mm
Largeur 975 mm

Galbées vitrées

Largeur 725 mm
Largeur 975 mm

Plates métal

Permet d'obtenir un IK 10 sur une armoire XL³ 4000
Largeur 475 mm
Largeur 725 mm
Largeur 975 mm

Plates vitrées

Largeur 725 mm
Largeur 975 mm

Haut. (mm)	
2000	2200
0 205 54	0 208 61
0 205 57	0 208 62

0 205 64	0 208 63
0 205 67	0 208 64

0 205 71	0 208 65
0 205 74	
0 205 77	

0 205 84	
0 205 87	

Poignée de rechange

0 202 99

Poignée à barillets interchangeables
(à commander séparément)

Equipements pour montage

Jumelage

Visserie pour jumelage de structure
Jeu de 2 plaques de renforcement en L
Jeu de 2 plaques de renforcement plates
Kit d'étanchéité IP 55 en cas de jumelage - longueur 2 x 10 m
Kit pour jumelage de socles

Anneaux de levage

Jeu de 4
Charge maximale de 340 kg par anneau

Barillets p. 338

Armoires XL³ 6300 p. 315


Distribution dans armoire Altis p. 203



XL³ 4000

armoires et gaines à câbles composables


Cadres supports plastrons pivotants

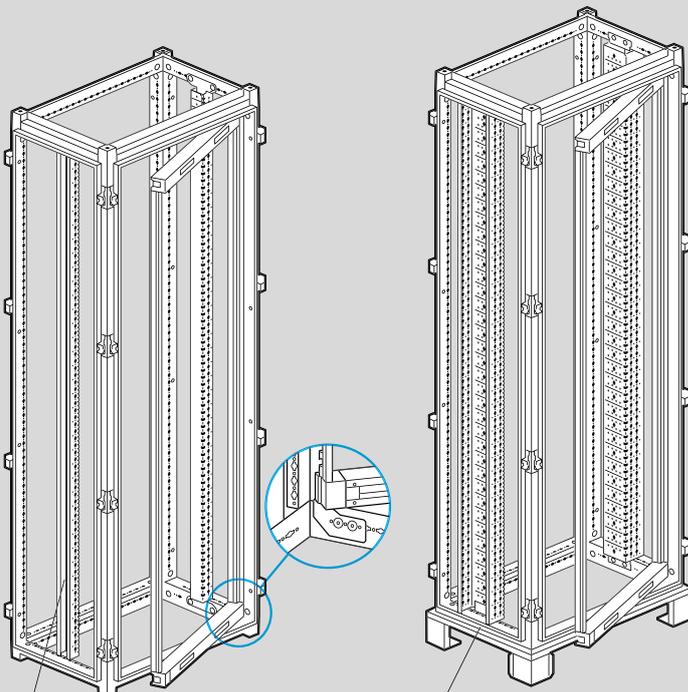

avec montant fonctionnel
réduit réf. 0 205 12

avec montant fonctionnel
réf. 0 205 13

Réalisation d'un double châssis partiel pour montants réduits réf. 0 205 12

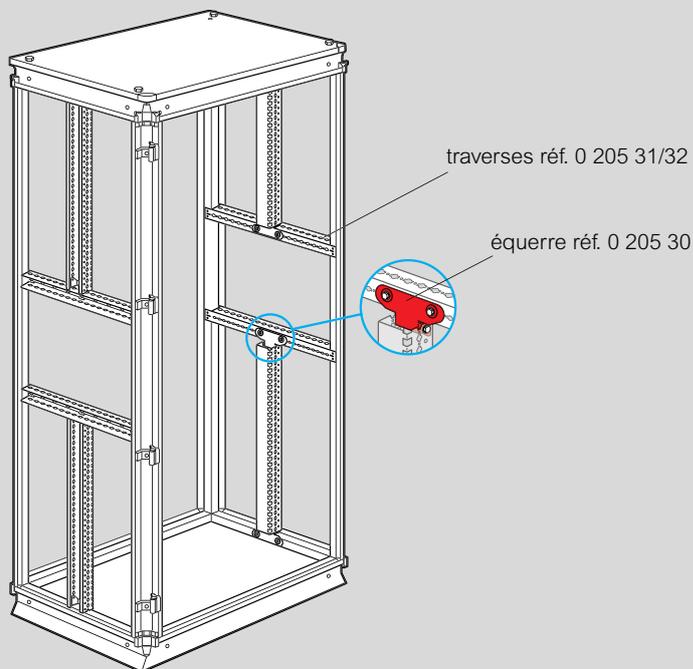

traverses réf. 0 205 31/32

équerre réf. 0 205 30