

XL³ 4000


montage des DPX³ 160 et DPX³ 250 sur platines



Tableau de choix des équipements p. 318

Réf.	Platines pour DPX ³ version fixe, prise avant
24 modules 0 206 11	Fixation directe sur montants fonctionnels
36 modules 0 206 61	Appareils en position verticale Platine équipée d'un rail pour DPX ³ avec un adaptateur de fixation réf. 4 210 68/69/71/72 (p. 324) ou platine pour inverseur de sources manuel réf. 4 210 58 (p. 397) Autorise la cohabitation d'appareils différents et le montage des appareils modulaires avec la rehausse réf. 0 262 99
0 206 08	Platine pour DPX ³ avec commande rotative directe avec adaptateur réf. 4 210 68/69 (p. 324)
0 206 13	Platine pour inverseur de sources motorisé
24 modules 0 206 15 0 206 17	Appareils en position horizontale Protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser la réf. 0 202 40 (p. 341) Pour 1 DPX ³ 160 Pour 1 DPX ³ 250

Réf.	Plastrons métal
24 modules 0 208 10 ¹ 0 209 10 ² 0 209 27	Pour DPX³ en position verticale sans commande rotative directe 1/4 de tour A vis imperdables A vis imperdables pour DPX ³ 250 avec cache-bornes
24 modules 0 208 05 ¹ 0 209 05 ²	Pour DPX³ en position verticale avec commande rotative directe 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 13 ¹ 0 209 13 ²	Pour DPX³ 160 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 17 ¹ 0 209 17 ²	Pour DPX³ 250 1/4 de tour A vis imperdables

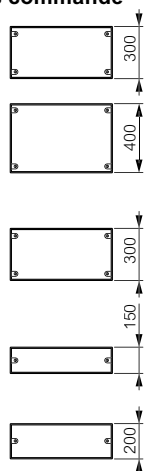

1 : Permettent la préhension et le plombage
2 : Charnières réf. 0 209 59 en option


XL³ 4000

montage des DPX³ 250 HP magnétique seul



Tableau de choix des équipements p. 318

Réf.	Platines pour DPX ³ 250 HP, prise avant
	Fixation directe sur montants fonctionnels
0 213 04	Appareil en position verticale Pour 1 DPX ³ 250 HP magnétique seul version fixe
0 213 05	Pour 1 DPX ³ 250 HP magnétique seul version fixe avec commande rotative ou commande motorisée
0 213 06	Pour 1 DPX ³ 250 HP magnétique seul version débrochable ou extractible
0 213 08	Appareil en position horizontale Pour 1 DPX ³ 250 HP magnétique seul version fixe
0 213 09	Pour 1 DPX ³ 250 HP magnétique seul version débrochable ou extractible
	Plastrons métal
0 213 10 ¹	Appareil en position verticale Pour DPX ³ 250 HP magnétique seul version fixe ou extractible ou avec commande rotative ou commande motorisée A vis imperdables
0 213 11	Pour DPX ³ 250 HP magnétique seul version débrochable A charnières et serrure
0 213 13 ¹	Appareil en position horizontale Pour 1 DPX ³ 250 HP magnétique seul version fixe ou extractible A vis imperdables
0 213 14	Pour 1 DPX ³ 250 HP magnétique seul version débrochable A charnières et serrure

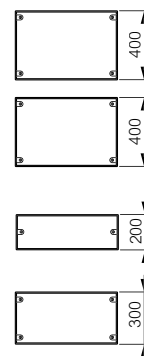

1 : Charnières réf. 0 209 59 en option