

XL³ 4000

montage des DPX³ 630 et DPX³ 1600 sur platines

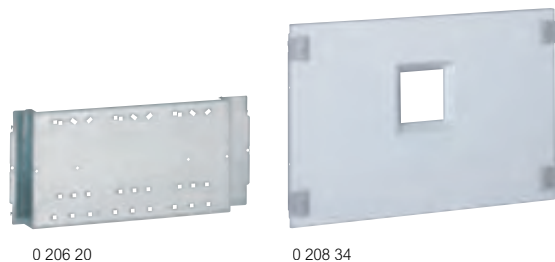


Tableau de choix des équipements p. 320

Réf. **Platines pour DPX³ version fixe, prise avant**

Fixation directe sur montants fonctionnels

Appareils en position verticale
 Pour 1 à 3 DPX³ 630 sans différentiel
 Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec différentiel
 Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX³ 1600 prises avant

Appareils en position horizontale
 Pour une protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser le joint réf. 0 202 40 (p. 341)
 Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel
 Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX³ 1600 prises avant

24 modules	36 modules
0 206 20 ¹	0 206 70
0 206 22 ¹	
0 211 00	
24 modules	
0 206 23	
0 211 00	

Réf. **Plastrons métal - Appareils en position verticale**

Pour 1 à 3 DPX³ 630 seul(s)
 1/4 de tour
 A vis imperdables

Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec bloc différentiel aval
 1/4 de tour
 A vis imperdables

Pour 1 DPX³ 1600
 1/4 de tour
 A vis imperdables

24 modules	36 modules
0 208 20 ²	0 209 70 ³
0 209 20 ³	
0 208 22 ²	
0 209 22 ³	0 209 72 ³
0 211 10 ²	
0 211 11 ³	0 211 12 ³

Réf. **Plastrons métal - Appareils en position horizontale**

Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel sans commande rotative ou motorisée
 1/4 de tour
 A vis imperdables

Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel avec commande rotative ou motorisée
 A vis imperdables

Pour 1 DPX³ 1600
 1/4 de tour
 A vis imperdables

24 modules	36 modules
0 208 23 ²	
0 209 21 ³	
0 209 23 ³	
24 modules	36 modules
0 208 34 ²	
0 209 34 ³	0 209 84 ³

1 : Possibilité de monter 2 DPX³ 630 4P
 2 : Permettent la préhension et le plombage
 3 : Charnières réf. 0 209 59 en option

XL³ 4000 - montage des DPX³ 160 et DPX³ 250 version fixe sur platines réglables

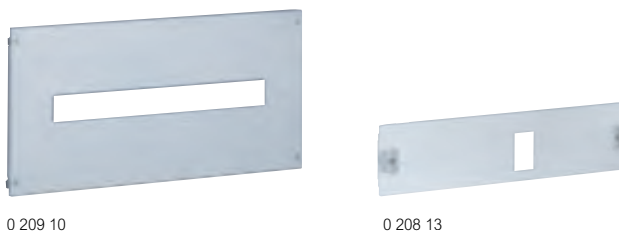


Tableau de choix des équipements p. 318

Réf. **Fixation des DPX³ version fixe prises avant ou arrière**

Dispositifs de fixation réglables - Appareils en position verticale
 Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous)
 Permettent le montage des commandes rotatives directes et des commandes motorisées frontale
 Pour 1 à 3 DPX³
 Pour 2 DPX³ en inverseur de sources

Platines de montage - Appareils en position verticale
 Pour 1 DPX³ 160
 Pour 1 DPX³ 160 en inverseur de sources
 Pour 1 DPX³ 250
 Pour 1 DPX³ 250 en inverseur de sources

Platines réglables - Appareils en position horizontale
 Pour 1 DPX³ 160
 Pour 1 DPX³ 250

24 modules	36 modules
0 207 90	0 207 61
0 206 63	
24 modules	
0 207 49	
0 206 71	
0 207 64	
0 206 73	
0 207 94	
0 207 96	

Réf. **Plastrons métal - Appareils en position verticale**

Pour DPX³ avec ou sans commande motorisée
 1/4 de tour
 A vis imperdables

Pour 1 à 3 DPX³ avec commande rotative directe
 1/4 de tour
 A vis imperdables

24 modules	36 modules
0 208 10 ²	0 209 60 ¹
0 209 10 ¹	
0 208 05 ²	
0 209 05 ¹	0 209 65 ¹

Réf. **Plastrons métal - Appareils en position horizontale**

Permettent le montage des commandes motorisées frontales

Pour 1 DPX³ 160
 1/4 de tour
 A vis imperdables

Pour 1 DPX³ 250
 1/4 de tour
 A vis imperdables

24 modules	
0 208 13 ²	
0 209 13 ¹	
0 208 17 ²	
0 209 17 ¹	

Réf. **Fixation des inverseurs de sources DPX³ - Appareils en position horizontale**

Ensembles composés d'une platine réglable et d'un plastron
 Pour versions fixes
 Pour versions débroschables

24 modules	
0 206 88	
0 207 38	

1 : Charnières réf. 0 209 59 en option
 2 : Permettent la préhension et le plombage