

## XL<sup>3</sup> 4000 - montage des DPX<sup>3</sup> 1600 versions débrochable et inverseur de sources sur platines réglables

## XL<sup>3</sup> 4000 montage des DMX<sup>3</sup> versions fixe ou débrochable



0 211 15



0 212 34



0 209 38

Tableau de choix des équipements p. 320

Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

### Réf. Fixation des DPX<sup>3</sup> version débrochable, prises avant ou arrière

#### Appareils en position verticale

24 modules  
0 211 05 Platine réglable  
Pour 1 DPX<sup>3</sup> 1600

#### Appareils en position horizontale

0 207 35 Platine réglable  
Pour 1 DPX<sup>3</sup> 1600 prises arrière

### Plaistrans métal pour version débrochable


Plaistrans à charnières et serrure

24 modules  
0 211 15 **Appareils en position verticale**  
Pour 1 DPX<sup>3</sup> 1600

0 211 16 Pour 1 DPX<sup>3</sup> 1600 avec commande motorisée ou rotative

0 212 34 **Appareils en position horizontale**  
Pour 1 DPX<sup>3</sup> 1600

0 212 35 Pour 1 DPX<sup>3</sup> 1600 avec commande motorisée ou rotative

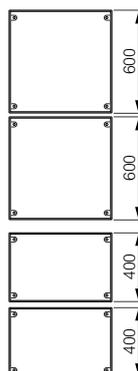


### Fixation des DPX<sup>3</sup> version inverseur de sources

24 modules  
0 206 86 **Appareils en position horizontale**  
0 206 87 Pour 2 DPX<sup>3</sup> 1600 fixe  
Pour 2 DPX<sup>3</sup> 1600 débrochable

### Plaistrans métal pour inverseur de sources

Pour DPX<sup>3</sup> 1600 version fixe

24 modules  
0 209 86<sup>1</sup> A vis imperdables  
0 209 87<sup>1</sup> Pour 2 DPX<sup>3</sup> 1600  
Pour 2 DPX<sup>3</sup> 1600 avec commande motorisée

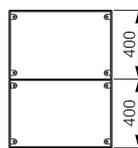

1 : Charnières réf. 0 209 59 en option

Tableau de choix des équipements p. 320

### Réf. Fixation des DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 2500/4000

24 modules | 36 modules  
0 207 51 **Dispositifs pour version fixe**  
Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 2500/4000 3P/4P  
largeur 600 mm  
0 207 52 Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 2500/4000 3P/4P  
largeur 850 mm

0 207 53 **Dispositifs pour version débrochable**  
Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 2500/4000 3P/4P  
largeur 600 mm  
0 207 54 Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 2500/4000 3P/4P  
largeur 850 mm

### Plaistrans métal pour DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 2500/4000

Plaistrans à charnière et serrure pour DMX<sup>3</sup> version fixe et débrochable  
Pour 1 DMX<sup>3</sup> 2500/4000 3P  
ou 1 DMX<sup>3</sup> 2500 - 50/65 kA 4P  
ou 1 DMX<sup>3</sup>-I 2500 3P/4P  
largeur 600 mm  
0 209 38 Pour 1 DMX<sup>3</sup> 2500 - 100 kA 4P  
ou 1 DMX<sup>3</sup> 4000 4P  
ou 1 DMX<sup>3</sup>-I 4000  
largeur 600 mm  
0 209 39 Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 2500/4000 3P/4P  
largeur 850 mm  
0 209 48



### Fixation des DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600

24 modules | 36 modules  
0 207 80 **Dispositifs pour version fixe**  
0 207 81 Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600  
Pour 1 ou 2 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600  
0 207 79 **Dispositif pour gaine à câbles**  
Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600

### Plaistrans métal pour DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600

**Plaistrans pour version fixe**  
Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600

**Plaistrans pour version débrochable**  
Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600



**Plaistrans pour version côte à côte**  
Pour 2 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600 version fixe  
Pour 2 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600 version débrochable

**Plaistrans pour gaine à câbles**  
Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600 version fixe  
Pour 1 DMX<sup>3</sup> ou DMX<sup>3</sup>-I 1600 version débrochable

### Plaistrans pleins pour gaine à câbles

0 210 82 Hauteur 200 mm  
0 210 83 Hauteur 600 mm