

XL³ 800

montage DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX³ 250 HP sur platine

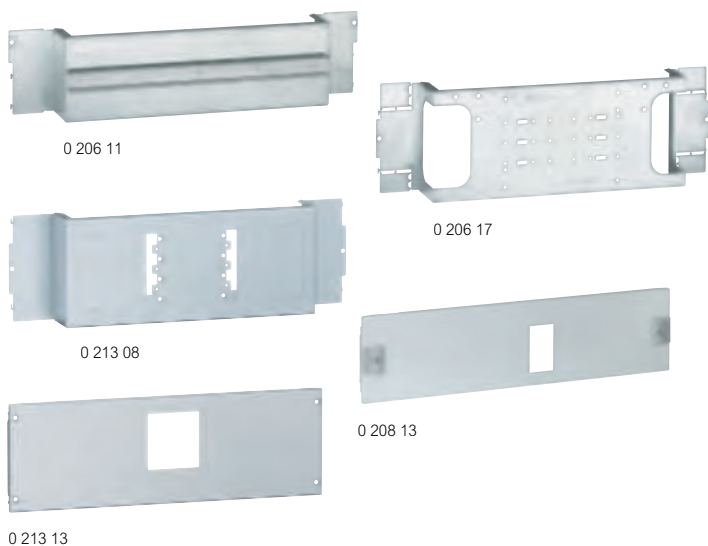


Tableau de choix des équipements p. 332

Réf.	Platines pour DPX ³ version fixe, prise avant
24 modules 0 206 11	Fixation directe sur montants fonctionnels
36 modules 0 206 61	Appareils en position verticale Platine équipée d'un rail pour DPX ³ avec un adaptateurs de fixation réf. 4 210 68/69/71/72 ou platine pour inverseur de sources manuel réf. 4 210 58 Autorise la cohabitation d'appareils différents et le montage des appareils modulaires avec la rehausse réf. 0 262 99
0 206 08	Platine pour DPX ³ avec commande rotative directe avec adaptateur réf. 4 210 68/69
0 206 13	Platine pour inverseur de sources motorisé avec adaptateur réf. 4 210 58
0 213 04	Platine pour DPX ³ 250 HP magnétique seul
24 modules 0 206 15 0 206 17 0 213 08	Appareils en position horizontale Protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser la réf. 0 202 40 (p. 341) Pour 1 DPX ³ 160 Pour 1 DPX ³ 250 Pour 1 DPX ³ 250 HP magnétique seul
24 modules 0 208 10¹ 0 209 10²	Plastrons métal - appareils en position verticale Pour 1 DPX³ sans commande rotative directe 1/4 de tour A vis imperdables
0 209 27	A vis imperdables pour DPX ³ 250 avec cache-bornes
0 213 10 ²	Pour DPX ³ 250 HP magnétique seul A vis imperdables
24 modules 0 208 05 ¹ 0 209 05 ²	Pour 1 DPX³ avec commande rotative directe 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 13 ¹ 0 209 13 ²	Plastrons métal - appareils en position horizontale Pour 1 DPX³ 160 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 17 ¹ 0 209 17 ²	Pour 1 DPX³ 250 1/4 de tour A vis imperdables
0 213 13 ²	Pour 1 DPX³ 250 HP magnétique seul A vis imperdables

1 : Permettent la préhension et le plombage
2 : Charnières réf. 0 209 59 en option

XL³ 800

montage DPX³ 630 et DPX³ 1600 sur platine

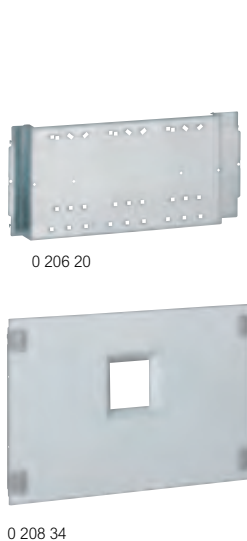


Tableau de choix des équipements p. 332

Réf.	Platines pour DPX ³ version fixe, prise avant
24 modules 0 206 20 0 206 22 0 211 00	Fixation directe sur montants fonctionnels
36 modules 0 206 70 0 206 72 0 211 02	Appareils en position verticale Pour 1 à 3 DPX ³ 630 sans différentiel Pour 1 à 3 DPX ³ 630 avec différentiel Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX ³ 1600 prises avant
0 206 23 0 211 00	Appareils en position horizontale Pour une protection de la découpe pour le passage des câbles, utiliser la réf. 0 202 40 (p. 341) Pour 1 DPX ³ 630 avec ou sans différentiel Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX ³ 1600 prises avant
24 modules 0 208 20¹ 0 209 20²	Plastrons métal - appareils en position verticale Pour 1 à 3 DPX³ 630 seul(s) 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 22 ¹ 0 209 22 ²	Pour 1 à 3 DPX³ 630 avec bloc différentiel aval 1/4 de tour A vis imperdables
0 211 10 ¹ 0 211 11²	Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables
24 modules 0 208 23¹ 0 209 21²	Plastrons métal - appareils en position horizontale Pour 1 DPX³ 630 avec ou sans différentiel 1/4 de tour A vis imperdables
0 208 34 ¹ 0 209 34²	Pour 1 DPX³ 1600 1/4 de tour A vis imperdables

1 : Permettent la préhension et le plombage
2 : Charnières réf. 0 209 59 en option