

XL³ 400

portes et équipements



0 202 59




0 202 55



0 202 73



0 202 83

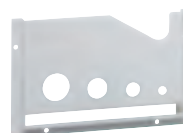

0 365 81



0 201 50



0 201 21

Réf.	Portes
	Livrées avec poignée à barillets interchangeables (à commander séparément) 2 points de condamnation haut et bas à partir de hauteur 900 mm
	Galbées Distance plastron/porte métal : 57 mm Pour coffret / armoires hauteur (mm)
	Métal
0 202 53	600
0 202 54	750
0 202 55	900
0 202 56	1050
0 202 57	1200
0 202 58	1500/1600
0 202 59	1900
	Plates Distance plastron/porte : - métal : 38 mm - vitrée : 34 mm Pour coffret / armoires hauteur (mm)
	Métal Vitrée
0 202 73 ¹	0 202 83 ¹ 600
0 202 74 ¹	0 202 84 ¹ 750
0 202 75 ¹	0 202 85 ¹ 900
0 202 76 ¹	0 202 86 ¹ 1050
0 202 77 ¹	0 202 87 ¹ 1200
0 202 78 ¹	0 202 88 ¹ 1500/1600
0 202 79 ¹	0 202 89 ¹ 1900
	Plates pour gaines à câbles Distance plastron/porte métal : 38 mm Hauteur (mm)
	Métal
0 201 63	600
0 201 64	750
0 201 65	900
0 201 66	1050
0 201 67	1200
0 201 68	1500/1600
0 201 69	1900

Réf.	Equipements pour portes																						
0 202 99	Poignée de rechange pour armoires ≥ 1500 mm Poignée à barillet interchangeable (à commander séparément)																						
0 202 91	Barillets à clé et empreinte Pour portes métal ou vitrées Livrés avec 1 jeu de 2 clés																						
0 202 92	Type 405																						
0 202 93	Type 455																						
0 202 94	Type 1242E																						
0 202 96	Type 2433A																						
0 201 30	Empreinte double barre																						
0 201 30	Joint pour IP 43 Livré prêt à l'emploi - longueur 5,5 m pour coffrets (largeur 660 et 910 mm), armoires et gaines à câbles																						
	Pochettes autocollantes pour plans																						
	Ouvertes - RAL 7035																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dim. extérieures</th> <th colspan="3">Dim. intérieures</th> </tr> <tr> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 365 80</td> <td>235</td> <td>340</td> <td>200</td> <td>310</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0 365 81</td> <td>165</td> <td>260</td> <td>130</td> <td>230</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Dim. extérieures		Dim. intérieures			Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	0 365 80	235	340	200	310	18	0 365 81	165	260	130	230	18
Dim. extérieures		Dim. intérieures																					
Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)																			
0 365 80	235	340	200	310	18																		
0 365 81	165	260	130	230	18																		
0 365 82	Fermée - RAL 7035 Rigide, plastique, IP 50 Dim. Intérieures : 324 x 120 x 18 mm																						
0 097 99	Transparente Plastique souple A4 - 305 x 220 mm																						
	Accessoires de montage																						
	Socles Hauteur 100 mm																						
0 201 10	Pour coffrets et armoires																						
0 201 12	Pour gaines à câbles																						
0 201 20	Plaque d'entrée de câbles Plaque découpable supplémentaire pour XL ³ 400 métal																						
	Pattes de fixation murale																						
0 201 00	Jeu de 4 pattes métal pour coffrets et armoires IP 43																						
0 201 50	Jeu de 4 pattes plastique pour coffrets XL ³ isolants																						
	Plaques à embouts 2 x Ø4 à 32 mm et 22 x Ø4 à 20 mm																						
0 201 21	Pour XL ³ 400 métal																						
0 201 71	Pour XL ³ 400 isolant																						

1 : Non adaptées au Vistop poignée frontale