

## XL<sup>3</sup> 400

montage des DPX<sup>3</sup> 630 et DPX-IS 630 sur platine

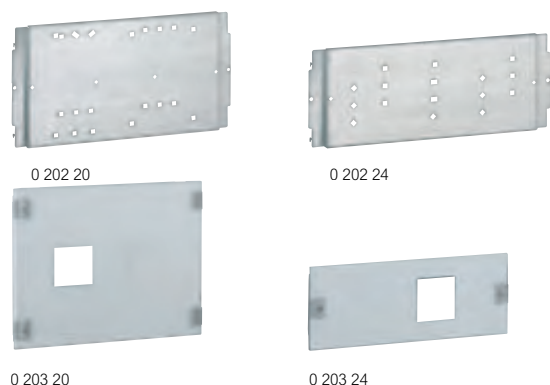


Tableau de choix des équipements p. 342

| Réf.  | Platines pour appareils version fixe prises avant  |
|---|--|
| 0 202 07 <sup>1</sup><br>0 202 20 <sup>1</sup><br>0 202 21 <sup>1</sup><br>0 202 22 <sup>1</sup><br>0 202 23 <sup>1</sup> | <p>Possibilité d'installer un rail  en complément<br/>Se fixent sur les montants fonctionnels</p> <p><b>Appareils en position verticale</b><br/>Pour 1 DPX-IS 630<br/>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630<br/>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 en position centrée<br/>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 avec différentiel<br/>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 avec différentiel en position centrée</p> <p><b>Appareils en position horizontale</b><br/>Pour une protection de la découpe pour le passage de câbles, utilisez le joint réf. 0 202 40 (p. 349)<br/>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 sans différentiel</p> |
| 0 202 25 <sup>1</sup>   |  |
|   | <b>Plastrons pour appareils en position verticale</b>  |
|   | 1/4 de tour préhensibles et plombables   |
| Métal<br>0 203 07 <sup>1</sup>  | <b>Pour DPX-IS 630</b><br>Hauteur 300 mm   |
| 0 203 20 <sup>1</sup>   0 203 70 <sup>1</sup>   | <b>Pour DPX<sup>3</sup> 630</b><br>Hauteur 400 mm  |
| 0 203 21 <sup>1</sup>   0 203 71 <sup>1</sup>   | <b>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 centré</b><br>Hauteur 400 mm   |
| 0 203 22 <sup>1</sup>   0 203 72 <sup>1</sup>   | <b>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 avec différentiel</b><br>Hauteur 600 mm  |
| 0 203 23 <sup>1</sup>   0 203 73 <sup>1</sup>   | <b>Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 centré avec différentiel</b><br>Hauteur 600 mm   |
|   | <b>Plastrons pour appareils en position horizontale</b>  |
| Métal<br>0 203 25   | 1/4 de tour préhensibles et plombables<br>Hauteur 300 mm pour 1 DPX <sup>3</sup> 630   |

1 : DPX<sup>3</sup> 630 ou DPX-IS 630 limité à 400 A

## XL<sup>3</sup> 400

montage des appareils en gaines à câbles

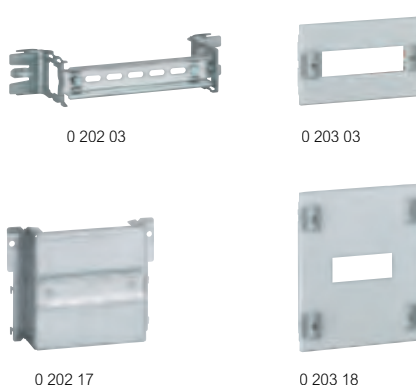


Tableau de choix des équipements p. 342

Fixation sur rail avec plastrons pour appareils modulaires jusqu'à 160 A  
Fixation sur platines avec plastrons pour DPX<sup>3</sup> 160, DPX<sup>3</sup> 250 et DPX<sup>3</sup> 630

| Réf.   | Rail  pour appareils modulaires et Vistop jusqu'à 160 A   |
|--|---|
| 0 202 03   | Ensemble composé d'un rail  et de 2 équerres de fixation<br>Se fixe sur les montants fonctionnels<br>Reçoit les bracelets de filerie réf. 0 200 94<br>Capacité 9 modules            |
|  | <b>Plastrons 1/4 de tour</b>  |
|  | Préhensibles et plombables pour appareils sur rail  |
| 0 203 03<br>0 203 53                                       | <b>Pour appareils modulaires</b><br>Métal<br>Isolant  |
| 0 203 04   | <b>Pour appareils modulaires et Vistop jusqu'à 160 A</b><br>Métal   |
|  | <b>Platines pour appareils version fixe prises avant</b>  |
|  | Appareil en position verticale<br>Se fixent sur les montants fonctionnels   |
| 0 202 17<br>0 202 28 <sup>1</sup><br>0 202 29 <sup>1</sup> | Pour DPX <sup>3</sup> 160 ou DPX <sup>3</sup> 250<br>Pour DPX <sup>3</sup> 250 ou DPX <sup>3</sup> 630<br>Pour DPX <sup>3</sup> 250 ou DPX <sup>3</sup> 630, avec différentiel aval |
|  | <b>Plastrons pour appareils sur platine</b>   |
|  | 1/4 de tour préhensibles et plombables  |
| 0 203 18<br>0 203 27                                       | <b>DPX<sup>3</sup> 160 ou DPX<sup>3</sup> 250 ou DPX-IS 250</b><br>Hauteur 300 mm<br>Hauteur 400 mm pour DPX <sup>3</sup> 250 avec cache-bornes                                     |
| 0 203 28 <sup>1</sup>                                      | <b>Pour DPX<sup>3</sup> 630</b><br>Hauteur 400 mm   |
| 0 203 29 <sup>1</sup>                                      | <b>Pour DPX<sup>3</sup> 630 avec différentiel</b><br>Hauteur 800 mm   |

1 : DPX<sup>3</sup> 630 limité à 400 A

