


XL³ 400

accessoires et plastrons

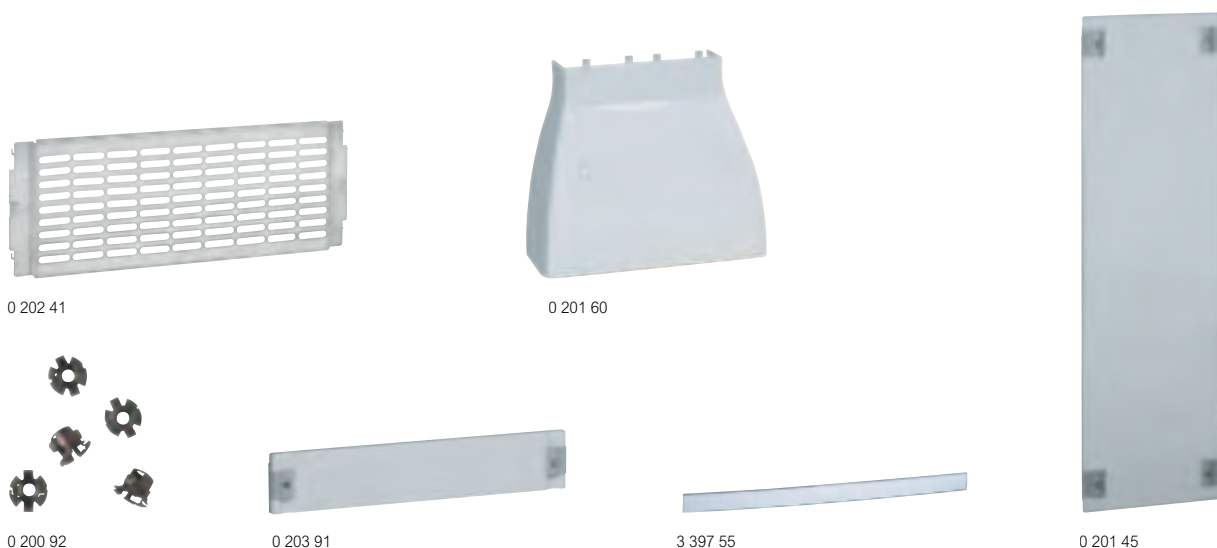

Réf.	Accessoires
0 202 41	Platines universelles perforées Se fixent directement sur les montants fonctionnels
0 202 42	Hauteur 200 mm, pour coffrets et armoires
0 202 43	Hauteur 300 mm, pour coffrets et armoires
0 364 40	Clips - écrous pour platines perforées
0 364 41	Pour vis M4
	Pour vis M5
	Cornet de finition
	Dimensions identique à la réf. 0 300 95 (p. 474)
0 201 60	Assure la finition de la jonction entre les goulottes GTL ou DLP et les coffrets ou armoires XL ³
	Gris RAL 7035
	Rail universel
0 202 04	Se fixe sur les montants fonctionnels
	Largeur 515 mm
	Support de fixation isolant
0 200 90	Jeu de 2 supports
	Se monte directement sur les montants fonctionnels des coffrets et armoires XL ³ 400/800
	Permet la réalisation d'une terre isolée avec barreau cuivre 12 x 4 mm (réf. 0 373 49) ou barreau plat 12 x 2 mm (réf. 0 048 19) et bornier IP 2X
	Reçoit également les rails universels réf. 0 202 04, 0 206 05/54
	Supports de fixation de câbles
	Permettent la fixation de colliers pour le maintien de câbles à l'entrée du coffret
0 201 35	Pour coffrets et armoires
0 201 37	Pour gaines à câbles
	Support universel
	Permet le montage de borniers, bornes de terre...
	Jeu de 3 supports métal
0 201 96	Pour gaine à câbles interne métal
	Cloison
0 201 90	Pour compartimentage horizontal
	Clips écrou pour montants fonctionnels
	Montage en face avant par 1/4 de tour
0 200 92	Clips écrou pour vis M6
	Vis
0 200 91	Vis M6
	Bombe de peinture (400 ml)
0 200 98	RAL 7035
	Kit d'éclairage
0 203 89	Se monte sur plastron fourni
	Joint de protection
0 202 40	Pour protection des découpes sur platine
	Longueur 10 m, découpable

Réf.	Plastrons pleins
	Pour coffrets et armoires
	1/4 tour préhensibles et plombables
	Hauteur 50 mm
0 203 40	Métal 0 203 90 Isolant
	0 203 91
0 203 41	Hauteur 100 mm
0 203 42	0 203 92
0 203 43	0 203 93
0 203 44	0 203 94
	Pour gaines à câbles
	1/4 tour préhensibles et plombables
	Hauteur 50 mm
0 201 41	Hauteur 100 mm
0 201 42	Hauteur 200 mm
0 201 40	Hauteur 300 mm
	0 201 97
	0 201 98
0 201 43	0 201 99
0 201 44	Hauteur 400 mm
0 201 45	Hauteur 550 mm
0 201 46	Hauteur 700 mm
0 201 47	Hauteur 850 mm
0 201 48	Hauteur 1000 mm
0 201 49	Hauteur 1150 mm
	Hauteur 1450 mm
	Hauteur 1750 mm
	Obturateurs
	RAL 7035
0 200 51	24 modules, bandeau lisse, découpable
0 016 65	18 modules séparables par module ou 1/2 module
	Porte-repères adhésifs clipsables
	Livrés avec planche d'étiquettes pour repérage des rangées sur plastron
	24 modules
3 397 55	36 modules
3 397 56	