


DPX™-IS 1600

interrupteurs-sectionneurs 800 A à 1600 A

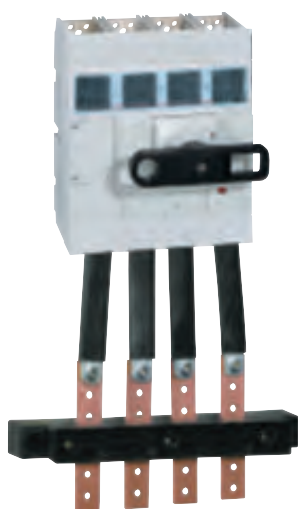

0 265 98



0 265 04



0 262 65

Caractéristiques techniques **p. 375**
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
Fonction cadenassage intégrée dans la poignée
Livrés avec plages de raccordement, cache-vis, rehausse de poignée
Conformes à la norme NF IEC 60947-3
Catégorie d'emploi AC 23 A
Reçoivent les auxiliaires électriques (p. 376) permettant le contact auxiliaire d'alarme
Se montent sur platine dans les armoires XL³

Réf.	DPX-IS à déclenchement
	Peuvent être associés à un relais différentiel à tore séparé, livrés sans déclencheur
	Commande frontale
3P	4P
0 265 91	0 265 95
0 265 92	0 265 96
0 265 93	0 265 97
0 265 94	0 265 98
	800 A
	1000 A
	1250 A
	1600 A
	Commandes déportées
	Commandes
0 265 89	Standard
0 265 90	D'urgence
	Accessoires de verrouillage
0 262 93	Avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour commande brisée
0 262 94	Avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commande brisée
24 modules	Montage sur platine XL³
0 211 00	Pour 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX 1600 prises avant
	Répartiteur pour DPX-IS 1600
0 265 04	Pour DPX-IS 800 A
	Section des barres 50 x 5 mm (2x)
	Réf. des barres 0 374 40

Réf.	Accessoires
	Bornes de raccordement
	Livrées à l'unité
0 262 69	Pour câble cuivre ou aluminium nu sans cosses 2 x 240 mm ² (rigide) ou 2 x 185 mm ² (souple)
0 262 70	Pour câble cuivre ou aluminium nu sans cosses 4 x 240 mm ² (rigide) ou 4 x 185 mm ² (souple)
	Epanouisseurs
3P	4P
0 262 73	0 262 74
	Jeu d'épanouisseurs amont ou aval
	Prises arrière
	Permettent de transformer les DPX-IS prises avant en DPX-IS prises arrière
0 263 80	0 263 82
0 263 81	0 263 83
	Jeu de 6 ou 8 prises arrière courtes amont et aval
	Jeu de 6 ou 8 prises arrière longues amont et aval
	Prolongateurs pour plage de raccordement
	Jeu de 4 prolongateurs pour le raccordement de barres
0 262 67	Prolongateur pour appareil jusqu'à 1250 A (2 barres maxi par pôle)
0 262 68	Prolongateur pour appareil 1600 A (3 barres maxi par pôle)
	Cache-bornes plombables
3P	4P
0 262 64	0 262 65
	Jeu de 2
	Cloisons de séparation
	Permettent d'isoler le raccordement entre chaque pôle
0 262 66	Jeu de 3
	Serrure de verrouillage
0 265 99	Permet le blocage de l'appareil en position ouverte
	Avec clé plate n°ABA90GEL6149

Relais différentiel et tores **p. 390**



Auxiliaires de signalisation et commande **p. 376**

Equipements de montage en XL³ 800 **p. 339**
en XL³ 4000 **p. 324**