

DPX™-IS

auxiliaires



0 261 60



0 261 85

Réf. **Contact auxiliaire ou signal défaut**

0 261 60 Permet la signalisation de l'état des contacts ou de l'ouverture des appareils sur défaut
Contact inverseur 3 A - 240 V \sim
Pour utilisation en 400 V \sim (consultez votre direction régionale)

Déclencheurs à émission de courant

Permettent l'ouverture à distance d'un appareil
Puissance d'appel 300 VA

0 261 64 Tension de la bobine 24 V \sim et =

0 261 65 Tension de la bobine 48 V \sim et =

0 261 67 Tension de la bobine 230 V \sim et =

Déclencheurs à minimum de tension

Puissance consommée 5 VA

Pour DPX-IS 250 et DPX-IS 630

0 261 71 Tension de la bobine 24 V \sim

0 261 72 Tension de la bobine 48 V \sim

0 261 73 Tension de la bobine 230 V \sim

Pour DPX-IS 1600

0 261 81 Tension de la bobine 24 V \sim

0 261 82 Tension de la bobine 48 V \sim

0 261 83 Tension de la bobine 230 V \sim

Déclencheurs à minimum de tension retardés (800 ms)

Empêchent les déclenchements intempestifs en cas de microcoupures du réseau

Modules de temporisation

0 261 90 230 V \sim

0 261 91 400 V \sim

Nbre de modules

3

3

Déclencheurs



A associer au module de temporisation

0 261 75 Pour DPX-IS 250 et DPX-IS 630

0 261 85 Pour DPX-IS 1600

DPX™-IS

auxiliaires

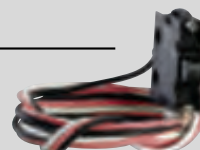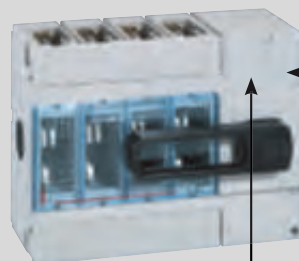

Contact auxiliaire ou signal défaut

Une seule référence:
0 261 60

- C.A. NO/NF,
- C.A. SD,
- précoupure (uniquement DPX-IS)



Déclencheurs à minimum de tension



Déclencheurs à émission de courant



Déclencheurs à minimum de tension retardés

Nombre de contacts maxi par appareil DPX-IS

Déclencheur (avec ou sans)	Appareil	Contact auxiliaire			Déclencheur	
		CA	CAA	SD	à émission de courant	ou à minimum de tension
Sans	DPX-IS 250	1	2	-	-	-
Avec	DPX-IS 250	1	1	1	-	1
Sans	DPX-IS 630	2	2	-	-	-
Avec	DPX-IS 630	2	1	1	-	1
Avec	DPX-IS 1600	3	-	1	-	1