

Coupure de proximité 12 à 160 A

Décret du 14 nov. 1988 sur la protection des travailleurs

Coupure d'urgence

Art. 10: "Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manœuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux"

Décret du 15 juillet 1980

Art. R 233.93: "Un dispositif de séparation doit permettre, après arrêt, d'isoler les machines et appareils de toutes leurs sources d'alimentation en énergie"


Coffret de proximité 32 à 160 A

Caractéristiques électriques

Directement liées aux performances des interrupteurs-sectionneurs Vistop

Coffrets	Références	Caractéristiques
32 A	0 226 05/07	Vistop 32 A (p. 518)
63 A	0 226 15/17	Vistop 63 A (p. 519)
100 A	0 226 25/27	Vistop 100 A (p. 519)
125 A	0 226 33/34	Vistop 125 A (p. 519)
160 A	0 226 35/37	Vistop 160 A (p. 519)

Cotes d'encombrement

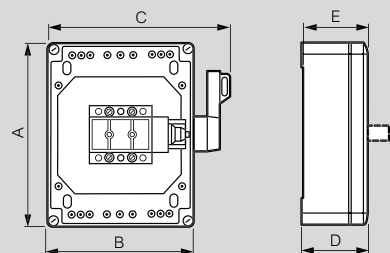

Références		A	B	C	D	E
0 226 05/07	32 A	200	160	218	93	93
0 226 15/17	63 A	290	190	263	95	102
0 226 25/27/33/34	100/125 A	332	262	316	132	132
0 226 35/37	160 A	382	292	346	132	132

Coffret de proximité 12 et 25 A

Caractéristiques électriques

Conformes aux normes NF EN/IEC 60947-3, BS EN 60947-3, NF EN/IEC 60204-1, VDE 0113

IP 65 selon NF IEC 60529 et NF C 20-010

Tension d'isolement $U_i = 690$ V

Auto-extinguibilité: 960 °C

Courant thermique sous enveloppe: $I_{the} = 12$ A pour le 12 A
 $I_{the} = 25$ A pour le 25 A

Permet l'installation classe II

• Catégories d'emploi

	0 226 60/62	0 226 00/04
AC 21	12 A (8,5 kW)	25 A (17 kW)
AC 3	3 x 400 V	7 A (4 kW)
	3 x 690 V	3,5 A (3 kW)
		13,5 A (7,5 kW)
		8 A (7,5 kW)

• Raccordement

12 A: Maxi 4 mm² (rigide) 2,5 mm² (souple)


4 entrées: 2 haut, 2 bas - Ø19 mm PG 11 (Ø câble 10 mm maxi)

25 A: Maxi 6 mm² (rigide) 4 mm² (souple avec cosses)


4 entrées: 2 haut, 2 bas - Ø23 mm PG 16 (Ø câble 14 mm maxi)

Cotes d'encombrement

12 A réf. 0 226 60/62

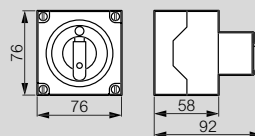

25 A réf. 0 226 00/02/04

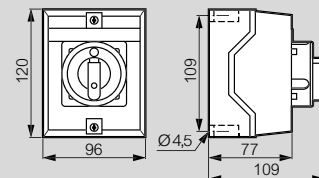


Ouvert (O)



Fermé (I)

Entraxes de fixation

12 A réf. 0 226 60/62

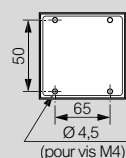

25 A réf. 0 226 00/02/04

