

## DPX<sup>3</sup> 160 magnétothermiques différentiels

disjoncteurs de puissance de 16 à 160 A



4 200 37



4 201 57



Caractéristiques techniques **p. 403**  
Cotes d'encombrement et courbes **catalogue en ligne**

Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets et armoires XL<sup>3</sup>  
Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension

Livrés avec vis de fixation, bornes à cage, raccordement 70 mm<sup>2</sup> maxi (en câble souple) et jusqu'à 120 mm<sup>2</sup> (en câble rigide) avec accessoire  
Reçoivent les accessoires et les auxiliaires communs DPX<sup>3</sup> (p. 398)  
Conformes à la norme NF IEC 60947-2

### Réf. Disjoncteurs magnétothermiques différentiels

Thermique réglable de 0,8 à 1 In  
Magnétique fixe : 400 A de 16 à 40 A, 10 In de 63 à 160 A  
Différentiel électronique intégré avec affichage LCD  
Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A  
Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s  
(0 s uniquement avec sensibilité 0,03 A)

#### Pouvoir de coupure Icu 16 kA (400 V~)

4P	In (A)
4 200 30	16
4 200 31	25
4 200 32	40
4 200 33	63
4 200 34	80
4 200 35	100
4 200 36	125
4 200 37	160

#### Pouvoir de coupure Icu 25 kA (400 V~)

4 200 70	16
4 200 71	25
4 200 72	40
4 200 73	63
4 200 74	80
4 200 75	100
4 200 76	125
4 200 77	160

#### Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)

4 201 10	16
4 201 11	25
4 201 12	40
4 201 13	63
4 201 14	80
4 201 15	100
4 201 16	125
4 201 17	160

#### Pouvoir de coupure Icu 50 kA (400 V~)


4 201 50	16
4 201 51	25
4 201 52	40
4 201 53	63
4 201 54	80
4 201 55	100
4 201 56	125
4 201 57	160



Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 400 **p. 342**  
Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 800 **p. 332**  
Equipements de montage en XL<sup>3</sup> 4000 **p. 318**  
Accessoires communs **p. 398**

## DPX<sup>3</sup> 160 magnétothermiques

version extractible et accessoires

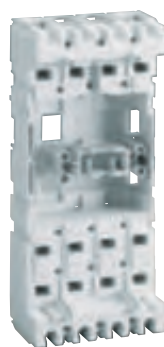

4 210 40



4 210 27



4 210 36

### Réf. Version extractible

Un DPX<sup>3</sup> version extractible est un DPX<sup>3</sup> fixe équipé d'une base

#### Bases

Bases prises avant ou arrière  
4 210 40 Pour DPX<sup>3</sup> 3P  
4 210 41 Pour DPX<sup>3</sup> 4P avec ou sans différentiel

#### Connecteurs pour auxiliaires

4 210 44 Bloc de connecteurs

### Accessoires de raccordement

#### Bornes à cage

Pour câble Cu souple 1 x 70 mm<sup>2</sup> ou rigide 1 x 95 mm<sup>2</sup>  
et barres ou cosses 14 mm  
4 210 93 Jeu de 3 bornes  
4 210 94 Jeu de 4 bornes

#### Bornes à cage grande capacité

Pour câble Cu/Al souple 1 x 120 mm<sup>2</sup> ou rigide 1 x 150 mm<sup>2</sup>  
et barres ou cosses 18 mm  
4 210 26 Jeu de 3 bornes  
4 210 27 Jeu de 4 bornes

#### Cloisons de séparation

4 210 70 Jeu de 36 cloisons isolantes

#### Bornes à vis pour cosses (19,5 x 6,5 x 6,5 mm)

4 210 28 Jeu de 3 bornes  
4 210 29 Jeu de 4 bornes

#### Epanouisseurs amont

4 210 32 Pour barres ou cosses  
4 210 33 Pour DPX<sup>3</sup> 3P  
Pour DPX<sup>3</sup> 4P

#### Prises arrière

4 210 36 Tiges à méplats orientables  
Jeu de 3 prises arrière  
4 210 37 Jeu de 4 prises arrière

### Cache-bornes plombables

#### Pour raccordement prises avant

4 210 54 Pour DPX<sup>3</sup> 3P  
4 210 55 Pour DPX<sup>3</sup> 4P

#### Pour raccordement prises arrière

4 210 50 Pour DPX<sup>3</sup> 3P  
4 210 51 Pour DPX<sup>3</sup> 4P

### Adaptateurs pour montage sur rail

4 210 71 Permettent d'installer le DPX<sup>3</sup> sur rail ou sur platine fixe  
4 210 73 Pour DPX<sup>3</sup> 160 sans commande motorisée latérale  
4 210 68 Pour DPX<sup>3</sup> 160 différentiel sans commande motorisée latérale  
4 210 76 Pour tous DPX<sup>3</sup> 160 avec commande motorisée latérale  
Kit d'installation pour prises arrière en enveloppe non XL<sup>3</sup>