


Supports isolants pour jeux de barres

coffrets et armoires XL³

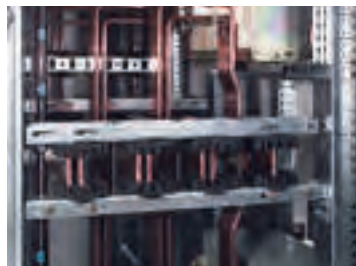

0 373 10




0 373 24


Détermination des distances entre supports p. 425 à 427
Dimensions **ci-contre**


Répartition standard

 
Réf. **1 barre par pôle**

- 0 373 15 ≤ 400 A
Support pour barres plates 18 x 4, 25 x 5 et 32 x 5
Prépositionnement des barres à l'entraxe des plages d'alimentation des répartiteurs Lexiclic Pour coffrets et armoires XL³ 400


- 0 373 10 Support pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm, en position inclinée pour réaliser un jeu de barres vertical en fond
Se monte directement sur plaque pleine ou perforée



- 0 373 20 ≤ 800 A
Support pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 et 63 x 5 mm en position inclinée


- 0 373 21 ≤ 1000 A
Support pour barres cuivre plates 50 x 5, 63 x 5, 75 x 5 et 80 x 5 mm et barres cuivre en C section 155, 265 et 440 mm², en position décalée



 
1 ou 2 barres par pôle

- 0 373 22 ≤ 1600 A
Support fixe


- 0 373 23 Support volant
Se monte en complément du support fixe réf. 0 373 22 pour respecter les écartements (tenue lcc)

1 à 4 barres par pôle

- 0 373 24 ≤ 4000 A
Supports pour 4 barres plates de 50 x 5 à 125 x 5 mm ou 3 barres de 50 x 10 à 120 x 10 mm, en position alignée
Support fixe


- 0 373 25 Support volant
Se monte en complément du support fixe réf. 0 373 24 pour respecter les écartements (en fonction de l'lpk)
- 0 373 12 ≤ 6300 A
Supports isolants 4P renforcés. Maintiennent les barres cuivre plates jusqu'à 3 barres de 200 x 10 mm par pôle
Support fixe
- 0 373 13 Support volant
Se monte en complément des supports fixes réf. 0 373 12 pour respecter les écartements (en fonction de l'lpk)

Supports de fixation

Traverses réglables

- 0 205 51 Jeu de 2 traverses longueur 350 mm
- 0 205 52 Jeu de 2 traverses longueur 600 mm
- 0 205 53 Jeu de 2 traverses longueur 850 mm

Traverses pour châssis partiels

- 0 205 31 Jeu de 2 traverses fixes longueur 350 mm
- 0 205 32 Jeu de 2 traverses fixes longueur 600 mm

Prolongateur


- 0 373 14 Permet de monter les supports jeu de barres réf. 0 373 15 et les répartiteurs Lexiclic réf. 0 373 16/17/18 dans les coffrets et armoires XL³ 800 et 4000

Supports isolants pour jeux de barres


coffrets et armoires XL³

■ Dimensions (mm)


Réf. 0 373 15

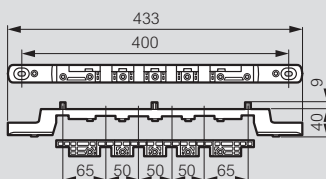


Réf. 0 373 10

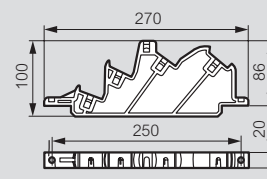

Réf. 0 373 20

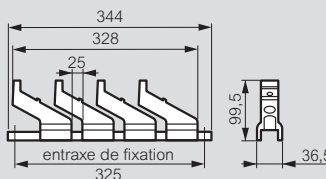


Réf. 0 373 21

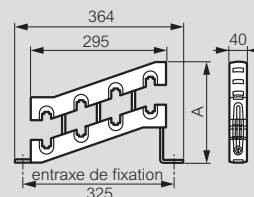


Barres cuivre

Barre C	50 x 5	63 x 5	75 x 5	80 x 5	80 x 5
A	207	217	230	242	247

Réf. 0 373 22 (support fixe)

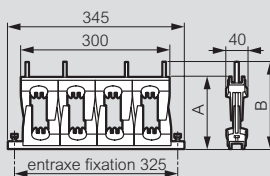


Réf. 0 373 23 (support volant)

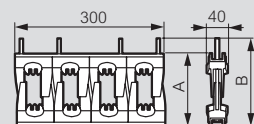


Barres cuivre

	50 x 5	63 x 5	75 x 5	80 x 5	100 x 5
A	112	125	137	142	162
B	126	126	171	171	171

Réf. 0 373 12/24 (support fixe)

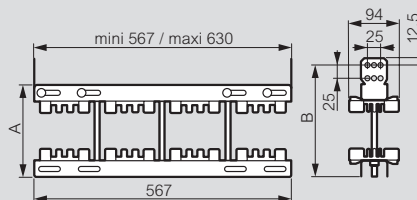

Réf. 0 373 13/25 (support volant)

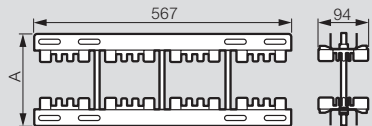

		Barres épaisseur 5 ou 10 mm					
Réf.		h75	h80	h100	h120	h125	h200
0 373 12/24	A	151	156	176	196	201	276
	B	187,5	192,5	215,5	232,5	237,5	237,5
0 373 13/25	A	151	156	176	196	201	276