


Blocs de jonction Viking™ 3


accessoires (suite)

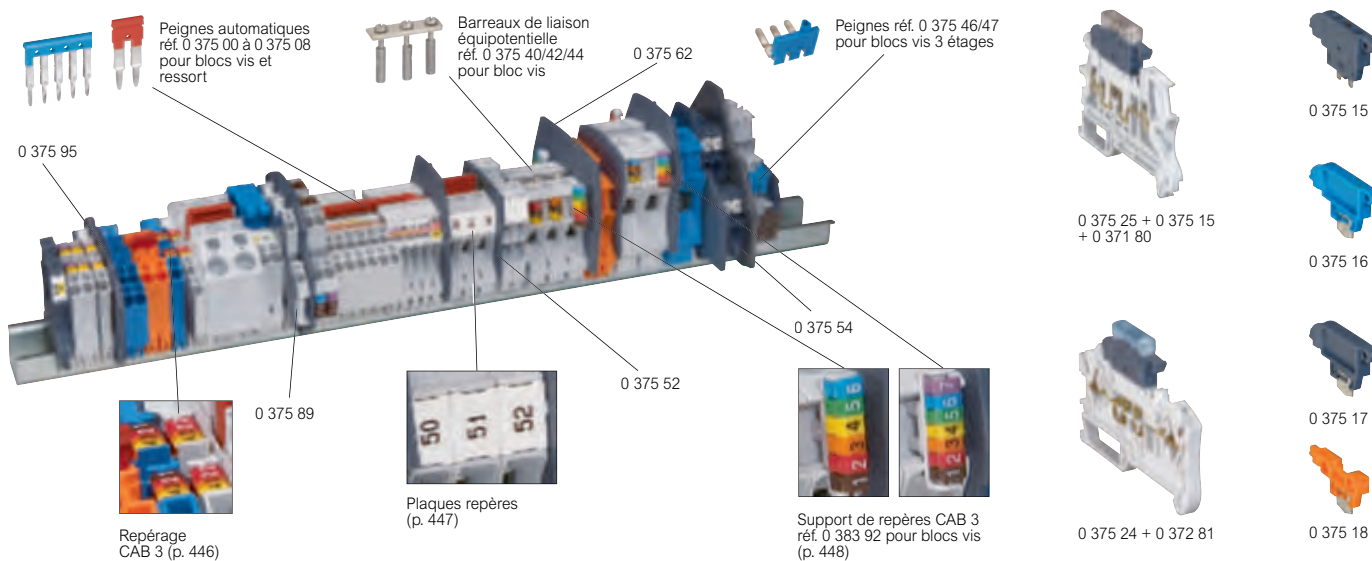

Caractéristiques techniques **catalogue en ligne et p. 443**


Réf. Cloisons de séparation et d'isolement

- Cloisons grises
- Pour blocs vis**
- 0 375 60 1 entrée/1 sortie pas de 5, 6, 8 et 10 mm
 - 0 375 61 1 entrée/1 sortie pas de 12 et 15 mm
 - 0 375 62 2 entrées/2 sorties et sectionnables pas de 6 mm
 - 0 375 63 2 étages
 - 0 375 54 3 étages
- Pour blocs ressort**
- 0 375 95 1 entrée/1 sortie, 1 entrée/2 sorties et 2 entrées/2 sorties pas de 5 et 6 mm
 - 0 375 96 2 étages

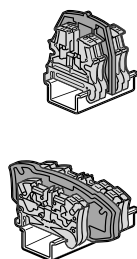

Accessoires de liaison équipotentielle

 
- Peignes pour blocs vis et ressort**
Montage frontal à insertion automatique, sans vis
Isolés et sécables
Liaison consécutive ou alternée
- 0 375 00¹ Pour 10 blocs pas de 5 mm - bleu
 - 0 375 01¹ Pour 10 blocs pas de 5 mm - rouge
 - 0 375 02¹ Pour 2 blocs pas de 5 mm - rouge
 - 0 375 03² Pour 10 blocs pas de 6 mm - bleu
 - 0 375 04² Pour 10 blocs pas de 6 mm - rouge
 - 0 375 05² Pour 2 blocs pas de 6 mm - rouge
 - 0 375 07³ Pour 3 blocs pas de 8 mm - rouge
 - 0 375 08³ Pour 2 blocs pas de 8 mm - rouge



- Barreaux pour blocs vis**
Montage frontal par vis
Prémontés, non isolés
Liaison consécutive ou alternée
- 0 375 40 Pour 12 blocs pas de 10 mm
 - 0 375 42⁴ Pour 12 blocs pas de 12 mm
 - 0 375 44 Pour 12 blocs pas de 15 mm



 - Peignes pour blocs vis 3 étages**
Pour étages inférieur et intermédiaire des blocs
réf. 0 371 51/52
Montage latéral
Isolés et sécables
- 0 375 46 Pour 12 blocs pas de 5 mm - brun
 - 0 375 47 Pour 12 blocs pas de 5 mm - bleu




- Peignes pour blocs ressort**
Montage frontal à insertion automatique, sans vis
Isolés
Couleur rouge
- 0 375 82 Pour 2 blocs pas de 10 mm
 - 0 375 85 Pour 2 blocs pas de 12 mm




Réf. Accessoires pour blocs sectionnables

 
- Pour blocs vis et ressort
- Préhenseurs**
Pour blocs ouverts à équiper réfs. 0 371 80 et 0 372 80
Ouverture manuelle avec préhenseur, outil nécessaire pour mini préhenseur
- 0 375 15 Préhenseur cartouche fusible 5 x 20
 - 0 375 16 Préhenseur neutre bleu
 - 0 375 17 Préhenseur gris
 - 0 375 18 Mini préhenseur



 - Tiges de solidarisation**
Pour préhenseur et mini préhenseur
- 0 375 21 Pour 2 blocs
 - 0 375 22 Pour 3 blocs



 - Témoins de fusion**
Clippage direct sur les blocs
réf. 0 371 81, 0 372 81 ou préhenseur
0 375 15 (hors tension)
12/24/48 V \pm et \sim pour bloc à cartouche fusible 5 x 20 avec préhenseur
110/250 V \sim pour bloc à cartouche fusible 5 x 20 avec préhenseur



- 1 : Réf. 0 371 51/52 : étage supérieur uniquement
Réf. 0 372 56 : étage inférieur uniquement
Réf. 0 372 54 : non shuntable
2 : Réf. 0 371 56 : étage inférieur uniquement
3 : Sauf réf. 0 371 92
4 : Sauf réf. 0 371 87