

Système de repérage CAB 3™

accessoires




Dimensions et exemples [catalogue en ligne](#)

Réf.	Accessoires CAB 3										
0 384 90 0 384 91 0 384 92	Porte-repères Pour câbles de section 10 à 70 mm ² Capacité : 8 repères chiffres, lettres ou signes de 0,5 à 1,5 mm ² ou 1,5 à 2,5 mm ² Couleur noire Section 10 à 16 mm ² Section 25 à 35 mm ² Section 50 à 70 mm ²										
0 383 92	Support de repères Clipsable sur blocs de jonction Viking 3 à vis Capacité (repères chiffres, lettres ou signes) : - 7 repères de 0,15 à 0,5 mm ² - 6 repères de 0,5 à 1,5 mm ²										
0 383 94 0 383 95 0 383 96 0 383 97	Chargeurs transparents Permettent la distribution et la mise en œuvre rapide sur le conducteur des repères (sauf réf. 0 381 50 à 0 381 55 et réf. 0 381 60 à 0 381 65) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pour repères (mm²)</th> <th>Marquage couleur des chargeurs pour identification de la section</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,15 à 0,5</td> <td>vert</td> </tr> <tr> <td>0,5 à 1,5</td> <td>rouge</td> </tr> <tr> <td>1,5 à 2,5</td> <td>bleu</td> </tr> <tr> <td>4 à 6</td> <td>jaune</td> </tr> </tbody> </table>	Pour repères (mm ²)	Marquage couleur des chargeurs pour identification de la section	0,15 à 0,5	vert	0,5 à 1,5	rouge	1,5 à 2,5	bleu	4 à 6	jaune
Pour repères (mm ²)	Marquage couleur des chargeurs pour identification de la section										
0,15 à 0,5	vert										
0,5 à 1,5	rouge										
1,5 à 2,5	bleu										
4 à 6	jaune										
0 382 08	Distributeur de repérage Constitué de 4 plateaux superposés permettant une double utilisation : - distribution par réglette de repères pour mise en œuvre sur le poste de travail - stockage de proximité de boîtes de repères haut. 450, prof. 300, larg. 255 mm Possibilité de fixation murale et d'association de plusieurs distributeurs Livré vide										
0 382 00	Mallette d'intervention sur site Avec plateau amovible pour recevoir les chargeurs et les repères CAB 3, embouts Starfix... Métallique, cadénassable Livrée vide										

Système de repérage Mémocab™

pour filerie

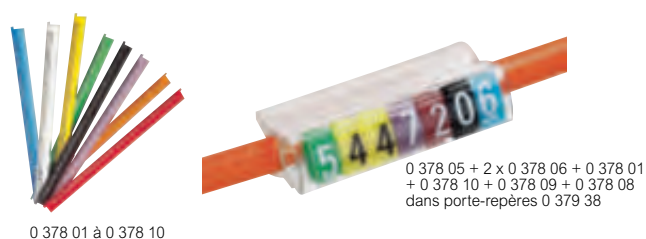

Système de repérage à bague fermée
Excellente tenue en ambiance industrielle agressive

Réf. ¹	Repères																						
	Repères imperdables moulés avec leur réglette Largeur 2,3 mm Réglettes de 24 repères																						
	Chiffres sur fond couleur Noir ou blanc sur fond couleur (code couleur international)																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code couleur</th> <th>Chiffre couleur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 378 01 Violet</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>0 378 02 Orange</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>0 378 03 Blanc</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>0 378 04 Gris</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>0 378 05 Vert</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>0 378 06 Jaune</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>0 378 07 Brun</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0 378 08 Bleu</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>0 378 09 Noir</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0 378 10 Rouge</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Code couleur	Chiffre couleur	0 378 01 Violet	7	0 378 02 Orange	3	0 378 03 Blanc	9	0 378 04 Gris	8	0 378 05 Vert	5	0 378 06 Jaune	4	0 378 07 Brun	1	0 378 08 Bleu	6	0 378 09 Noir	0	0 378 10 Rouge	2
Code couleur	Chiffre couleur																						
0 378 01 Violet	7																						
0 378 02 Orange	3																						
0 378 03 Blanc	9																						
0 378 04 Gris	8																						
0 378 05 Vert	5																						
0 378 06 Jaune	4																						
0 378 07 Brun	1																						
0 378 08 Bleu	6																						
0 378 09 Noir	0																						
0 378 10 Rouge	2																						
	Chiffres sur fond blanc Noir																						
0 377 80	0																						
0 377 81	1																						
0 377 82	2																						
0 377 83	3																						
0 377 84	4																						
0 377 85	5																						
0 377 86	6																						
0 377 87	7																						
0 377 88	8																						
0 377 89	9																						
	Lettres majuscules sur fond blanc Noir																						
0 378 26	A																						
0 378 27	B																						
0 378 28	C																						
0 378 29	D																						
0 378 30	E																						
0 378 31	F																						
0 378 32	G																						
0 378 33	H																						
0 378 34	I																						
0 378 35	J																						
0 378 36	K																						
0 378 37	L																						
0 378 38	M																						
0 378 39	N																						
0 378 40	O																						
0 378 41	P																						
0 378 42	Q																						
0 378 43	R																						
0 378 44	S																						
0 378 45	T																						
0 378 46	U																						
0 378 47	V																						
0 378 48	W																						
0 378 49	X																						
0 378 50	Y																						
0 378 51	Z																						
	Signes conventionnels sur fond blanc Noir																						
0 379 54	/																						
0 379 55	•																						
0 379 56	+																						
0 379 57	-																						
0 379 58	~																						
0 379 59	=																						
0 379 60	±																						

1 : Références tarifées au repère