

Système de repérage Mémocab™

pour filerie (suite)



0 377 12 fixé par un collier Colring



0 379 91



0 379 89



 
 
 
0 379 93




0 379 99

Système de repérage à bague fermée. Excellente tenue en ambiance industrielle agressive

Réf.	Porte-repères pour filerie			
	Longueur de repérage : 12 mm			
	4 repères			
	Section (mm ²)		Ø (mm)	
	mini	maxi	mini	maxi
0 379 27	0,25	1,5	1,3	3,5
0 379 28	0,75	4	2,3	4,8
	Longueur de repérage : 15 mm			
	6 repères			
0 379 30	0,25	1,5	1,3	3,5
0 379 31	0,75	4	2,3	4,8
0 379 32	4	16	4,2	7,6
	Longueur de repérage : 18 mm			
	7 repères			
0 379 36	0,25	1,5	1,3	3,5
0 379 37	0,75	4	2,3	4,8
0 379 38	4	16	4,2	7,6
0 379 33	16	50	7,6	12,5
0 379 34	50	95	12,5	19
0 379 35	95	300	19	29,5
	Longueur de repérage : 30 mm			
	12 repères			
0 379 40	0,25	1,5	1,3	3,5
0 379 41	0,75	4	2,3	4,8
0 379 42	4	16	4,2	7,6
0 379 43	16	50	7,6	12,5
	Longueur 500 mm (à couper)			
0 379 44	0,75	4	2,3	4,8



Réf.	Porte-repères pour repérage tenant/aboutissant simultané			
	Porte-repères prédécoupés en bobine			
	Longueur de repérage : 18 mm			
	7 repères			
	Section (mm ²)		Ø (mm)	
	mini	maxi	mini	maxi
0 379 20	0,25	1,5	1,3	3,5
0 379 21	0,75	4	2,3	4,8
0 379 22	4	16	4,2	7,6
	Longueur de repérage : 30 mm			
	12 repères			
0 379 10	0,25	1,5	1,3	3,5
0 379 11	0,75	4	2,3	4,8

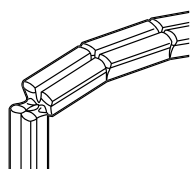

Réf.	Porte-repères pour câbles	
0 377 12	Fixation par collier Colring largeur 4,6 mm maxi	
	Longueur de repérage : 20 mm	
	8 repères	
0 387 42	Longueur de repérage : 30 mm	
	12 repères	



Réf.	Porte-repères pour tous types d'appareils	
0 377 10	Adhésif	
	Longueur de repérage : 17,5 mm	
	7 repères	
	Accessoires	
	Classeur double	
0 379 91	Pour 48 réglottes de repères	
	Livré vide	
	Préhenseurs	
	Pour composition et mise en place du repérage dans le porte-repères :	
0 379 90	Pour porte-repères de 30 mm	
0 379 92	Pour porte-repères de 15 mm	
0 379 89	Double pour porte-repères de 18 mm tenant/aboutissant	
	Extracteur	
0 379 93	Pour porte-repères de 15 mm	
	Mallette d'intervention sur sites	
	Composition :	
	- 1 classeur réf. 0 379 91	
	- 2 préhenseurs réf. 0 379 90/92	
	- 1 extracteur réf. 0 379 93	
	- 50 porte-repères réf. 0 379 36	
	- 50 porte-repères réf. 0 379 37	
	- 20 porte-repères réf. 0 379 38	

