

Recharges pour titreuse Logicab™ 2 et anciennes titreuses



0 389 03/05/06/09



0 385 82/87

Guide de choix des recharges p. 453

Réf. **Recharges pour titreuse réf. 0 389 00**

Rubans polyester laminé, longueur : 8 m
Ruban avec adhésif renforcé pour surface plane et irrégulière
 Application industrielle et tertiaire : façade d'armoire, coffrets, plastron, appareillage...
 Utilisation intérieure et extérieure
 0 389 02 Largeur 9 mm, blanc, adhésif fort
 0 389 03 Largeur 12 mm, blanc, adhésif fort
 0 389 04 Largeur 18 mm, blanc, adhésif fort

Ruban avec adhésif souple pour surface courbe et lisse
 Application industrielle et tertiaire : câbles, cordons VDI, surfaces courbes
 Utilisation intérieure
 0 389 05 Largeur 18 mm, blanc, flexible
 0 389 06 Largeur 18 mm, jaune, flexible

Ruban adhésif de signalisation pour surface plane et lisse
 Application tertiaire : plastron, appareillage
 Utilisation intérieure
 0 389 07 Largeur 18 mm, jaune, surface lisse
 0 389 08 Largeur 12 mm, rouge, surface lisse
 0 389 09 Largeur 18 mm, rouge, surface lisse

Pour titreuses réf. 0 385 80/85

Rubans adhésifs pour plastrons et appareillage
 Polyester
 Utilisation intérieure et extérieure
 Long. : 5,5 m

Larg. (mm)	Couleur
9	Blanc
12	Blanc

0 385 81
 0 385 82

Rubans souples adhésifs pour câbles et surfaces courbes
 Polyamide
 Utilisation intérieure
 Long. : 3,5 m

Larg. (mm)	Couleur
12	Blanc
19	Blanc

0 385 87
 0 385 88

Rubans souples adhésifs pour cordons ou plastrons
 Vinyl
 Utilisation intérieure et extérieure
 Long. : 5,5 m

Larg. (mm)	Couleur
19	Rouge

0 385 91

Pour titreuse réf. 0 049 50

Recharge ruban blanc
 0 049 53 Largeur 9 mm
 0 049 54 Largeur 12 mm


Pour titreuse réf. 0 063 20

Recharge ruban blanc (compatible BROTHER)
 0 063 21 Largeur 9 mm

Repères pour imprimante Logicab™ 2



0 387 14 avec porte-repère 0 387 16

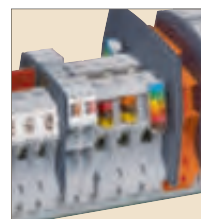

Exemple de repères 0 387 43 et 0 387 44 marqués



0 387 47 sur bloc panneau 6 RJ 45



0 387 27

Impression et tenue garanties uniquement avec l'imprimante réf. 0 387 00
 Utilisation intérieure

Réf. **Repères vierges pour imprimante**

Repères plastique souples ou rigides prédécoupés blancs pour impression en noir ou en couleur
 Références tarifées au repère

Pour câbles

0 387 14 Repère 37 x 9,5 mm
 S'utilise avec porte-repères réf. 0 387 16
 0 387 16 Porte-repères 50 x 10 mm
 Fixation par collier Colring 2,4 mm ou 3,5 mm (p. 456)
 0 387 15 Repère 70 x 15 mm
 S'utilise avec porte-repères réf. 0 387 17
 0 387 17 Porte-repères 88 x 15 mm
 Fixation par collier Colring 2,4 mm ou 3,5 mm (p. 456)

Pour blocs de jonction Viking 3

0 387 43 Pour blocs pas de 5, repères prédécoupés
 0 387 44 Pour blocs pas de 6, repères prédécoupés

Repères souples pour modulaire

Repères souples à insérer dans le porte-repère
 0 387 31 Pour modulaire 1 module DX³
 0 387 32 Pour modulaire 2 modules DX³
 0 387 33 Pour modulaire 3 modules DX³
 0 387 34 Pour modulaire 4 modules DX³
 0 387 47 Pour modulaire 6 modules DX³

Repères rigides adhésifs

0 387 27 17,5 x 6,5 mm
 0 387 28 26 x 17 mm