


Cache-bornes et coffret 27 modules

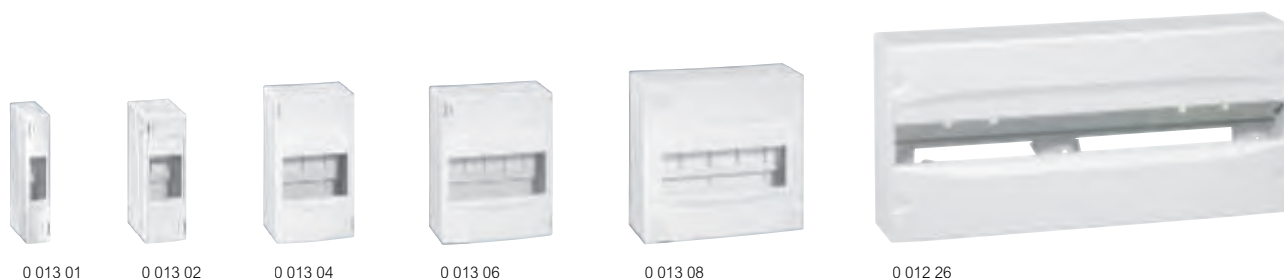

Caractéristiques techniques [catalogue en ligne](#)

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Receiving du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11
 Conformes aux normes NF C 61-910
 Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
 Blanc RAL 9003

Réf.	Coffrets cache-bornes			
	Classe II - IP 30 - IK 05 Livrés filmés capot clipsable (non clipsé) et plombable Composés de : - 1 fond avec trous oblongs de positionnement - 1 rail permettant le passage des fils			
	Coffrets 1 à 4 modules			
	Capacité en modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
0 013 01	1	140	30	72
0 013 02	2	140	50	72
0 013 04	4	160	90	74
	Coffret 6 modules			
	Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 4 trous 1,5-16 mm ² (p. 505)			
0 013 06	6	160	128	74
	Accessoire			
0 013 98	Embout souple pour entrée par tube rigide ou câble			

Réf.	Coffrets cache-bornes 8/9 modules			
	Coffret capacité mini Classe II - IP 30 - IK 05 Composé de : - 1 fond avec trous oblongs de positionnement - 1 rail permettant le passage des fils Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5-16 mm ² (p. 505) Fixation du capot par 4 vis à pas rapide Capot plombable avec kit de plombage réf. 0 013 89			
	Capacité en modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
0 013 08	8 + 1	180	190	83
	Platine pour disjoncteur d'abonné Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation du disjoncteur			
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)	(Ep. utile) (mm)
0 011 90	225	190	53	50
	Portes IP 40 - IK 07			
0 013 28	Porte blanche			
0 013 38	Porte transparente			
	Accessoires			
0 013 90	Serrure n° 850			
0 013 98	Embout souple pour entrée par tube rigide ou câble			

Réf.	Coffret 27 modules		
	IP 30 - IK 05 Coffret capacité maxi Grande capacité parfaitement adapté à la rénovation Livré avec : - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection - bornier phase + neutre IP 2X - 1 obturateur 5 modules séparable par module et demi-module Capot plombable avec kit de plombage réf. 0 013 89 Ne reçoit pas de porte		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Ep. (mm)
0 012 26	235	500	99
	Accessoire pour coffret et cache-bornes		
0 013 89	Kit de plombage Jeu de 2 cache-vis plombables pour capots		