


Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A

répartition par peignes

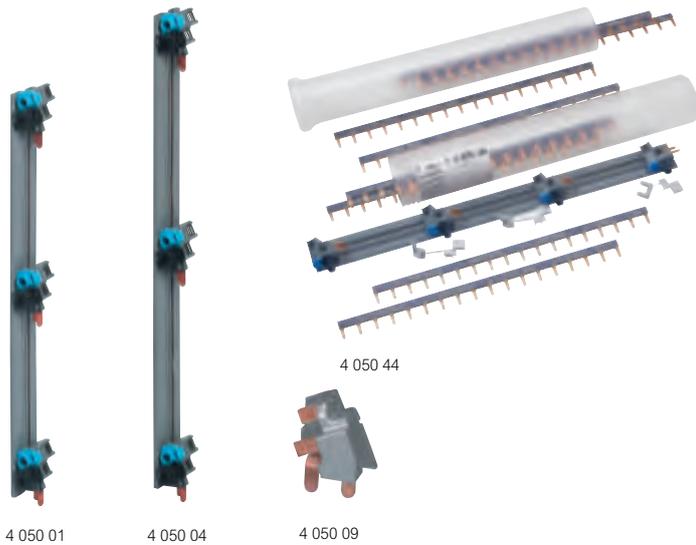

Répartition verticale VX ³ optimisée monophasée	
Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés Legrand 25, 40 et 63 A placés en tête de rangée dans les coffrets entraxe entre rails 125 (DRIVIA 13 et 18 modules) et 150 mm (Plexo ³ , XL ³) Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3 à 12 kVA	
Peignes 63 A monophasés pour coffrets DRIVIA, Plexo³ et XL³ 125/160	
Pour coffrets 2 rangées	
Pour coffrets 3 rangées	
Pour coffrets 4 rangées	
Kits complets de répartition pour coffrets DRIVIA 18 ou 13 modules	
Composition :	
- 1 peigne vertical VX ³ entraxe 125 mm	
- peignes universels horizontaux HX ³ réf. 4 049 28	
4 050 42	Pour coffrets 2 rangées
4 050 43	1 peigne vertical + 4 peignes horizontaux
4 050 44	Pour coffrets 3 rangées
	1 peigne vertical + 6 peignes horizontaux
	Pour coffrets 4 rangées
	1 peigne vertical + 8 peignes horizontaux
Dispositif de raccordement 63 A	
Permet de raccorder au peigne d'alimentation vertical, les interrupteurs différentiels monophasés 63 A - 3 modules et les disjoncteurs de protection associés aux parafoudres	
4 050 09 ²	

Repiquage entre 2 rangées	
Cordon de repiquage à connexion automatique	
Permet le repiquage entre 2 appareils DX ³ Uni + Neutre à bornes auto	
Cordon 1P+N	
Section 2 x 10 mm ²	
Câbles H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63 A	
4 049 27	
Cordons de repiquage pour bornes à vis	
Longueur 270 mm - section 10 mm ²	
Jeu de 2 cordons : 1 phase + 1 neutre	
Neutre	
Phase	
4 049 03	
4 049 07	
4 049 08	

1 : Pour coffret Plexo³ réf. 0 019 27, prévoir 2 peignes verticaux réf. 4 050 03
2 : Pour les peignes d'entraxes 125 mm, montage du dispositif et de l'interrupteur différentiel 63 A sur la dernière rangée

Répartition verticale VX³ optimisée jusqu'à 63 A

répartition par peignes

Association alimentation verticale / alimentation horizontale monophasée jusqu'à 63 A

A partir d'un appareil arrivée haut / départ haut avec le peigne d'alimentation et le peigne vertical universel phase + neutre

