


Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA

courbe C - protection des départs



4 108 02

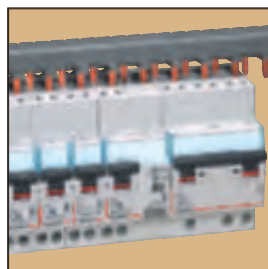

Groupe électrique Ph+N, 3P ou 4P avec peigne tétrapolaire HX³ réf. 4 052 02 (passage du peigne)




4 113 64

3 A : guirlandes d'éclairage



4 111 49

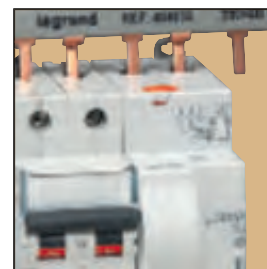

4 111 57 + 4 049 38 (passage du peigne)

Caractéristiques techniques p. 548
Performance des différentiels p. 552

Conformes à la norme NF EN 61009-1

Pouvoir de coupure :

6000 - NF EN 60898-1

10 kA - EN 60947-2

Type AC : détectent les défauts à composante alternative

Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)

Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences

2 types de connexion :

- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

Réf.	Uni + Neutre 230 V \sim		
	Pour peigne HX ³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02/10		
	Type AC		
Auto/vis	Vis/vis	Sensibilité (mA)	In (A)
	4 107 78	10	10
	4 107 79	10	16
	4 107 82	30	2
	4 113 64	30	3
4 107 99	4 107 83	30	6
4 108 00	4 107 84	30	10
4 108 01	4 107 85	30	16
4 108 02	4 107 86	30	20
4 108 03	4 107 87	30	25
4 108 04	4 107 88	30	32
	4 107 89	30	40
	4 108 10	300	2
	4 108 11	300	6
	4 108 12	300	10
	4 108 13	300	16
	4 108 14	300	20
	4 108 15	300	25
	4 108 16	300	32
	4 108 17	300	40
	Type F		
Auto/vis	Vis/vis	Sensibilité (mA)	In (A)
	4 108 53	30	6
4 108 70	4 108 54	30	10
4 108 71	4 108 55	30	16
4 108 72	4 108 56	30	20
4 108 73	4 108 57	30	25
4 108 74	4 108 58	30	32
	4 108 59	30	40
	4 108 81	300	6
	4 108 82	300	10
	4 108 83	300	16
	4 108 84	300	20
	4 108 85	300	25
	4 108 86	300	32

Réf.	Bipolaires 230/400 V \sim		
	Pour peigne HX ³ traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel Pouvoir de coupure en 230 V \sim : 25 kA selon EN 60947-2		
	Type AC		
Vis/vis	Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules
4 111 49	10	10	4
4 111 50	10	16	4
4 111 51	10	20	4
4 111 57	30	10	4
4 111 58	30	16	4
4 111 59	30	20	4
4 111 60	30	25	4
4 111 61	30	32	4
4 111 62	30	40	4
4 111 63	30	50	4
4 111 64	30	63	4
4 111 71	300	10	4
4 111 72	300	16	4
4 111 73	300	20	4
4 111 74	300	25	4
4 111 75	300	32	4
4 111 76	300	40	4
4 111 77	300	50	4
4 111 78	300	63	4

Tenue au chlore des disjoncteurs différentiels, déclaration de conformité
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Peigne HX³ bipolaire traditionnel p. 511

