


# Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 10000 - 16 kA

courbe B - protection des départs



Protection des départs

DX<sup>3</sup> 1,5 module/pôle : acceptent la commande motorisée réf. 4 062 92

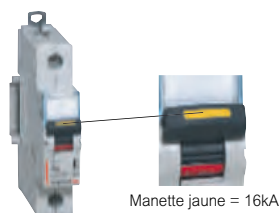


4 088 84



4 089 60



4 090 15

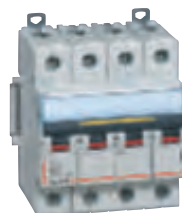

4 090 88



4 090 90 + 4 062 92 (p. 546)

Manette jaune = 16kA

Caractéristiques techniques p. 549  
Performance des disjoncteurs p. 551

Conformes à la norme NF EN 60898-1

Pouvoir de coupure :

10000 - NF EN 60898-1 - 400 V~

16 kA - EN 60947-2 - 400 V~

Reçoivent les auxiliaires et toutes les commandes motorisées (p. 546)

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Réf.	Unipolaires 230/400 V~	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 088 80	1	1
4 088 81	2	1
4 088 82	3	1
4 088 84	6	1
4 088 85	10	1
4 088 87	16	1
4 088 88	20	1
4 088 89	25	1
4 088 90	32	1
4 088 91	40	1

Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou câblage traditionnel

Réf.	Bipolaires 230/400 V~	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 089 52	1	2
4 089 53	2	2
4 089 54	3	2
4 089 56	6	2
4 089 57	10	2
4 089 59	16	2
4 089 60	20	2
4 089 61	25	2
4 089 62	32	2
4 089 63	40	2
4 089 64	50	2
4 089 65	63	2
4 089 66 <sup>1</sup>	80	3
4 089 67 <sup>1</sup>	100	3

Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel tétrapolaire réf. 4 049 44/45 ou câblage traditionnel  
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544-545)  
Pouvoir de coupure en 230 V~ : 32 kA selon EN 60947-2

Réf.	Tripolaires 230/400 V~	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 090 02	2	3
4 090 03	3	3
4 090 05	6	3
4 090 06	10	3
4 090 08	16	3
4 090 09	20	3
4 090 10	25	3
4 090 11	32	3
4 090 12	40	3
4 090 13	50	3
4 090 14	63	3
4 090 15 <sup>1</sup>	80	4,5
4 090 16 <sup>1</sup>	100	4,5

Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel  
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544-545)

Réf.	Tétrapolaires 400 V~	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 090 77	3	4
4 090 79	6	4
4 090 80	10	4
4 090 82	16	4
4 090 83	20	4
4 090 84	25	4
4 090 85	32	4
4 090 86	40	4
4 090 87	50	4
4 090 88	63	4
4 090 89 <sup>1</sup>	80	6
4 090 90 <sup>1</sup>	100	6

Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel tétrapolaire réf. 4 049 44/45 ou câblage traditionnel  
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544-545)

1 : Non peignable

Support modulaire universel pour intégration de fonctions Mosaic, Osmoz ou autres sur rail p. 569



Auxiliaires et commandes motorisées DX<sup>3</sup> p. 546

Peignes HX<sup>3</sup> pour répartition optimisée et traditionnelle p. 510

