


MyHOME®

enjolveurs Céliane

PRINCIPE DE MONTAGE CELIANE

COMMANDES

(réf. 0 675 52/53/57/58/61/71)

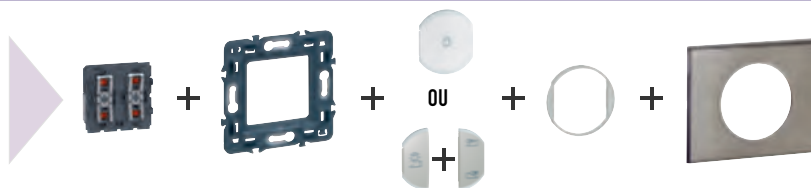

MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS		
			Blanc	Titane	Graphite
ENJOLIVEUR SIMPLE (1 module) - Pour mécanismes BUS réf. 0 675 52/53/57/58/61 et KNX réf. 0 675 71					
Sans marquage		Montage gauche ou droite	0 682 03	0 685 03	0 648 03
Pour volets roulants		Montage gauche ou droite	0 682 69	0 685 69	0 648 69
Eclairage		Montage gauche	0 681 48	0 684 48	0 648 48
		Montage droite	0 681 49	0 684 49	0 648 49
ON/OFF		Montage gauche	0 682 80*	0 685 80	0 648 80
		Montage droite	0 682 81	0 685 81	0 648 81
Variation		Montage gauche	0 681 77*	0 684 77	0 648 77
		Montage droite	0 681 78*	0 684 78	0 648 78
GEN/ON/OFF		Montage gauche	0 681 55*	0 684 55	0 648 55
		Montage droite	0 681 56*	0 684 56	0 648 56
STOP		Montage gauche ou droite	0 682 04	0 685 04	0 648 04
ENJOLIVEUR DOUBLE (2 modules) - Pour mécanismes BUS réf. 0 675 52/53/61 et KNX réf. 0 675 71					
Sans marquage			0 682 02	0 685 02	0 648 02
Pour volets roulants			0 682 59	0 685 59	0 648 59*
Eclairage			0 681 42	0 684 42*	0 648 42*
Variation ON/OFF			0 681 44*	0 684 44	0 648 44
ON/OFF			0 681 88	0 684 88	0 679 88
Variation			0 681 76	0 684 76	0 648 76
GEN/ON/OFF			0 681 58	0 684 58	0 648 58
GEN			0 681 80	0 684 80	0 650 80
BAGUES - A installer en complément des enjolveurs simples ou doubles					
Bague			0 680 00	0 683 00	0 648 00

* Produit commandable à l'unité