


## Câbles et cordons

pour réseau multimédia

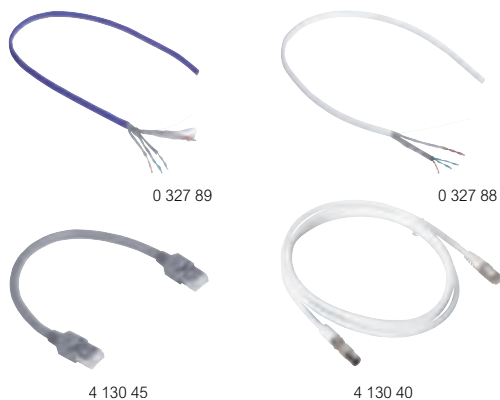

### Réf. Câbles pour réseau multimédia

 
 
 
 
- 0 327 89** **Câble multimédia TV + satellite Grade 3 TV**  
Gaine LSZH - sans halogène - 100 Ω  
Conforme aux performances de transmission Grade 3 (jusqu'à 10 Gbits)  
Performances optimisées pour passage de signaux satellites (2150 MHz)  
Long. 100 m. Livré en couronne - Poids 6,2 kg
- 0 327 88** **Câble multimédia TV + satellite Grade 2 TV**  
Gaine LSZH sans halogène - F/UTP dont 1 paire TV écrantée - 100 Ω  
Conforme aux performances de transmission Grade 2 (jusqu'à 1 Gbit)  
Performances optimisées pour passage de signaux satellites (2150 MHz)  
Long. 200 m  
Livré en couronne - Poids 8,9 kg
- 0 328 56** **Câble Grade 2**  
Câble 4 paires torsadées F/UTP 100 ohms  
Gaine LSOH : sans halogène  
Code couleur EIA/TIA  
Long. 305 m  
Livré dans boîte en carton - Poids 15 kg

### Cordons de brassage

- 4 130 45** **Cordons de brassage TV sur RJ**  
Cordon souple multimédia S/FTP, long. 0,2 m
- 4 130 46** **Cordon souple multimédia S/FTP, long. 0,4 m**
- 4 132 06** **Cordon coaxial/RJ 45, long. 0,3 m**
- 4 130 47** **Cordons de brassage informatique et téléphone**  
Cordon plat F/UTP, long. 0,2 m
- 4 130 48** **Cordon plat F/UTP, long. 0,4 m**

### Cordons utilisateur

- 0 517 53** **Cordons RJ 45-RJ 45 pour raccorder ordinateur et périphérique multimédia**  
Conformes aux normes ISO/IEC 11 801 éd. 2-0 et EN 50173-1 et EIA/TIA 568  
Cordon cat. 6 S/FTP  
Long. 2 m
- 0 517 54** **Cordon RJ 45-RJ 45 cat. 6 F/UTP**  
Long. 3 m
- 0 517 63** **Cordon RJ 11-RJ 45 pour raccorder un appareil téléphonique**  
Long. 2 m
- 0 517 64** **Cordon coaxial/RJ 45 pour raccorder un téléviseur**  
Cordon TV RJ 45-IEC-F  
Long. 2 m  
Livré avec accessoire pour adaptation sur IEC Ø9,52 mm
- 0 910 24** **Cordon Ø9,52 pour raccorder un téléviseur**  
Long. 2 m



Emballage avec Gencod

Autres câbles et cordons p. 1032, 1033



## Modules de brassage et prises téléphone



### Réf. Modules de brassage RJ 45

- Equipés d'un connecteur RJ 45 LCS<sup>3</sup> à connexion sans outil  
Certifiés PoE++ par un laboratoire indépendant  
IP 20 - IK 04  
1 module  
Porte-étiquette intégré pour repérage de la pièce
- 4 131 02** **Module de brassage cat. 6 FTP**
- 4 131 03** **Module de brassage blindé cat. 6 STP pour applications Grade 2 TV**
- 4 131 04** **Module de brassage blindé cat. 6<sub>A</sub> STP pour applications Grade 3 TV**

### Dispositif de Terminaison Intérieure (DTI)

- Matérialise la démarcation entre les réseaux téléphoniques publics et privés  
Sert de point de test de la ligne téléphonique publique  
Connexion sans outil
- 4 130 08** **DTI modulaire RJ 45 qualifié par Orange**  
4,5 modules DIN  
S'installe dans les coffrets multimédia  
1 entrée - 1 sortie
- 0 512 21** **DTI RJ 45 qualifié par Orange**  
1 entrée - 2 sorties

### Dispositif de Terminaison Intérieure optique (DTIo)

- Le DTIo est le point de terminaison de l'installation FttH dans le logement. Il se fixe dans le coffret de communication et permet le raccordement à la box opérateur  
Dim. (mm) : 80 (L) x 80 (H) x 31 (P)  
**4 130 50** **Boîtier DTIo optique 1 fibre + raccord SC/APC**
- 4 130 51** **Boîtier DTIo optique 4 fibres + raccord SC/APC**

### Cordon optique et pigtail

- 0 322 40** **Pigtail SC-APC OS2 1 m LSZH**
- 0 326 18** **Cordon optique simplex SC/APC, long. 2 m**

### Prises téléphoniques

- 0 512 19** **Prise saillie identique au modèle France Télécom réf. 7 212 91 M**
- 0 342 00** **Réglette d'appartement à 12 plots pour dérivation (pour pose en saillie)**
- 0 342 06** **Réglette d'appartement à 12 plots pour dérivation pour pose encastrée dans boîtes prof. 30 mm mini**

### Platine T.R.I.

- 0 512 44** **Platine support réglette à 12 plots ou support répartiteur TV - 4 sorties**  
Se fixe sur rail DIN