


Céliane™

mécanismes et enjoliveurs IP 44 pour locaux humides

PRINCIPE DE MONTAGE

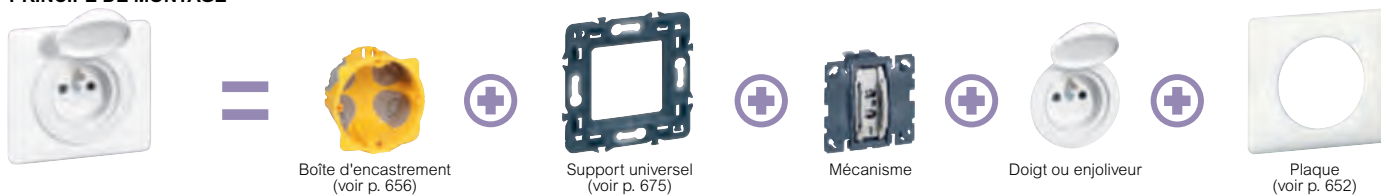

MECANISMES



DOIGTS OU ENJOLIVEURS



IP 44 pour locaux humides

INTERRUPTEURS ET VA-ET-VIENT (p. 658)

Interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX	0 670 01	0 678 01	
Interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10 AX (voyant réf. 0 676 85/88 pour fonction témoin ou réf. 0 676 86/87 pour fonction lumineuse p. 674)	0 670 01	0 678 03	
Interrupteur ou va-et-vient Soft porte-étiquette 10 AX	0 670 01	0 678 05	
Double interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX	2 x 0 670 01	0 678 02	
Double interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10 AX (voyant réf. 0 676 85/88 pour fonction témoin ou réf. 0 676 86/87 pour fonction lumineuse p. 674)	2 x 0 670 01	0 678 04	

POUSOIRS (p. 658)

Poussoir Soft NO+NF 6 A	0 670 31	0 678 01	
Poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 674)	0 670 31	0 678 03	
Poussoir Soft NO+NF porte-étiquette 6 A	0 670 31	0 678 05	
Double poussoir Soft NO+NF 6 A	2 x 0 670 31	0 678 02	
Double poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 674)	2 x 0 670 31	0 678 04	

PRISE COURANT FORT ET SORTIE DE CÂBLES (p. 666)

Prise 2P+T borne auto	0 671 11	0 678 12	
Sortie de câbles	0 671 81	0 678 06	