


Céliane™

éclairage, balisage, sécurité, signalisation

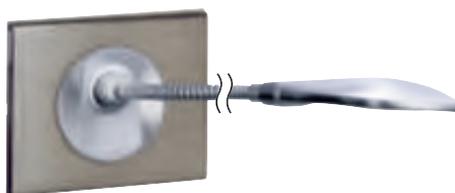

0 676 57 + plaque Inox
Brossé 0 691 01



0 670 68 + enjoliveur + plaque
Cuir Pixel 0 694 51



0 676 51 + plaque
Argile 0 667 11

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 641
Tableau de choix plaques et supports p. 652-653

Réf.	Eclairage
	<p>Equipés de LEDs sans entretien Couleur des LEDs : 3000 K : blanc neutre Alimentation 230 V - Classe énergétique A Bornes à vis</p> <p>Liseuse S'installe à la tête du lit Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête Interrupteur intégré avec variation par appui maintenu Consommation 3,3 W Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15 W incandescent) Durée de vie 40000 heures Livrée avec enjoliveur Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini</p> <p>0 676 56 <input type="radio"/> Blanc 0 676 57 <input checked="" type="radio"/> Titane</p>
0 676 55	<p>Spot orientable S'installe au dessus d'un bureau, ou d'un plan de travail (cuisine, chambre...) Orientable au delà de 360° pour un éclairage directionnel sans limite de rotation Peut être commandé par 1 interrupteur standard ou électronique avec neutre, ou 1 écodétecteur avec neutre Consommation 2,8 W Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures Livré avec enjoliveur chrome mat Se monte dans une boîte prof. 40 mm</p>
0 676 52	<p>Spot 3 W Pour éclairage diffus, éclairage d'appoint, ou de passage S'installe au niveau d'une plinthe, sur le mur dans une zone de circulation... Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre Consommation 2,4 W Flux lumineux 90 lumens - Durée de vie 50000 heures Livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc</p>
0 676 54	<p>Spot pour escalier Permet de créer un éclairage directionnel, éclairage décoratif Installation conseillée : à 30 cm du sol Se monte dans boîte d'encastrement prof. 40 mm mini Peut être commandé par un inter standard ou électronique avec neutre, ou un inter auto avec neutre Consommation 2,2 W Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures</p>

Réf.	Balisage, sécurité
0 670 93	<p>Détecteur de balisage Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau Equipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs Champ de détection : 180° - Portée : 6 m</p>
0 676 53	<p>Voyant de balisage autonome Alimentation 230 V Eclairage circulaire par LED bleu en mode veille S'allume automatiquement en cas de coupure (LED blanche) Autonomie 1 h maxi Livré avec enjoliveur opalescent avec bague titane</p>
0 670 68	<p>Lampe autonome débrosable Alimentation 230 V En cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement Lors de l'extraction de son socle, la lampe s'allume automatiquement et peut être utilisée comme une torche (avec bouton O/I) Extraction de la lampe par simple pression Autonomie : 2 h en utilisation</p>
0 676 51	<p>Voyant de signalisation Alimentation 230 V~ 2 niveaux de réglage lumineux Lampe sans entretien (LED) Livré avec 4 couleurs (orange, bleu, vert, rouge), porte-étiquette et un jeu de 10 pictogrammes pour repérage</p>