


dooxie™ composable

prises de courant et Prêt-à-Poser

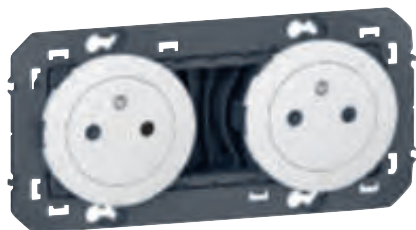

6 003 35



6 003 32



6 003 28



6 006 94

Tableau de choix des essentiels p. 684-685
Tableau de choix des plaques p. 693

Mécanismes livrés avec enjoliveurs, supports et coques de protection de chantier
À équiper de plaques (p. 693)

Montage des mécanismes en encastré ou en saillie (p. 690)

Fixation à vis ou à griffes réf. 6 000 47/48 (pour carrelage) /49 (p. 690)

Réf.	Prises de courant Surface 16 A
6 003 35 6 006 35 6 004 35	2P+T <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Blanc lot spécial chantier emballage par 50 <input type="radio"/> Alu
6 003 20 6 004 20	2P+T à voyant <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu
6 003 32 6 004 32	2x2P+T précâblées Ne permet pas la fixation avec griffes <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu
6 003 33 6 004 33	3x2P+T précâblées Ne permet pas la fixation avec griffes <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu
Prises de courant easyréno 16 A	
6 003 28 6 004 28	2P+T faible profondeur 30 mm Compatible avec la plaque 2 postes entraxe 57 mm pour rénovation en sectionnant le support <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu
6 003 21	2x2P+T compacte monobloc S'installe dans une boîte 1 poste Permet de remplacer 1 prise simple par une prise double sans changement de boîte d'encastrement Livrée complète avec plaque <input type="radio"/> Blanc

Réf.	Prises de courant à puits 16 A
6 003 37 ¹ 6 004 37	2P+T <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu
6 003 34 6 004 34	2P <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu
Sorties de câble	
Standard Installation en monoposte ou en multipostes avec les plaques dooxie (p. 693)	
6 003 25 6 004 25	<input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Alu
IP 21 Livrée avec enjoliveur intégrant la plaque Installation en monoposte	
6 003 23 ¹	<input type="radio"/> Blanc
Prêt-à-Poser connectable avec commande sans fils : créer une prise de courant commandée	
6 006 94	Permet de commander une prise de courant depuis un point de commande sans tirer de fils Composition : - 1 prise de courant 16 A 3680 W maximum, connexion par bornes automatiques, protégée contre les surcharges Livrée avec griffes - 1 commande d'éclairage et de prise sans fils, alimentation par pile CR2032 3 V fournie Livrée avec adhésifs pour fixation sur tous supports Produits livrés complets avec plaques blanches Possibilité de rajouter une commande sans fils réf. 6 000 83A ou 6 001 83A (p. 580) à associer à la prise de courant Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté Peut être intégré facilement à une installation connectée "with Netatmo" (p. 576)

¹ : Existe également en version IP 44 (p. 691), dooxie one complet (p. 650) et dooxie with Netatmo (p. 580)