

dooxie™ one complet

prises de courant, RJ 45 et télévision

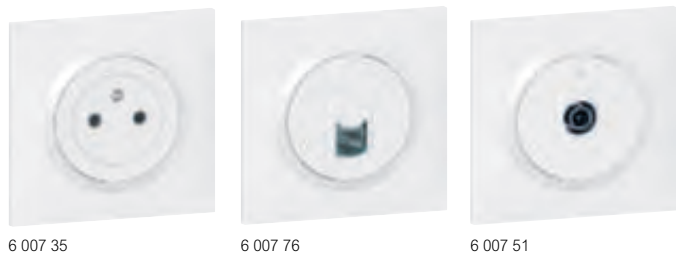


Tableau de choix des essentiels p. 684-685

Mécanismes blancs livrés complets en sachet avec supports à vis pour installation neuve, plaque blanche carrée et coques de protection de chantier

Réf.	Prise de courant Surface 16 A
6 007 35	Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation 2P+T Surface
6 007 28	Prises de courant easyréno 16 A Griffes prof. 30 mm fournies pour installation en rénovation 2P+T faible profondeur
6 007 21	2x2P+T compacte monobloc S'installe dans une boîte 1 poste Permet de remplacer 1 prise simple par une prise double sans changement de boîte d'encastrement
6 007 41	Prise de courant Surface + chargeur USB Type-C Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V / 7,5 W intégré en face avant de la prise Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm ² Auto-protégée contre les surtensions Compatible avec montage en multipostes
6 007 34	Prise de courant à puits 16 A Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation 2P
6 007 76 6 007 77	Prises RJ 45 FTP Cat. 6 Cat. 5e
6 007 53	Prises télévision Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483 Griffes prof. 40 mm fournies pour installation en rénovation Prise TV-R-SAT - 1 câble Radio Fm + DAB+ Voix de retour sur connecteur TV Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs
6 007 51	Prise TV simple étoile blindée

dooxie™ IP 44

interrupteur, poussoirs, prise de courant et sortie de câble



Mécanismes livrés complets avec un support et une plaque blanche carrée

Réf.	Prise téléphone
6 007 68	8 contacts en T
6 000 13	Commandes d'éclairage IP 44 Interrupteur ou va-et-vient 10 AX - 250 V~
6 000 14	Poussoir lumineux Livré avec voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 690)
6 000 10	Poussoir lumineux avec marquage sonnette A équiper d'un voyant lumineux 230 V réf. 6 000 43 (p. 690)
6 003 44	Prise de courant IP 44 Prise de courant 2P+T à puits Avec volet de protection
6 003 24	Sortie de câble IP 44 Sortie de câble monobloc étanche à l'air