


# Art d'Arnould | COLLECTION

## univers Mémoire Cristal

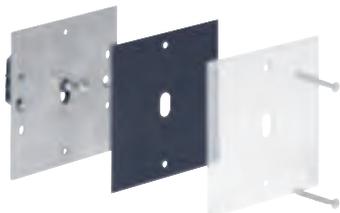

Livré avec gabarit de découpe



67001



67031



Autres configurations, contactez votre direction régionale

Tableau de choix boîtes et vis p. 701

Commandes et vis chromées. Sans collerette. Livré avec gabarit de découpe

Réf.	Commandes à levier goutte d'eau	Réf.	Commandes à bouton rond (suite)
67001	<b>Va-et-vient 10 A</b> ○ Cristal 	67011	<b>Poussoir lumineux à bouton rond 2 A</b> Livré avec voyant 230 V ○ Cristal 
67007	<b>Va-et-vient lumineux 10 A</b> Livré avec voyant 230 V ○ Cristal 	67031	<b>Prises courant fort et faible</b> <b>Prise 2P+T Surface 16 A - 250 V</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal 
67002	<b>Double va-et-vient 10 A</b> ○ Cristal 	67032	<b>Double prise 2P+T Surface 16 A - 250 V</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal 
67004	<b>Deux va-et-vient 10 A</b> ○ Cristal 	67033	<b>Triple prise 2P+T Surface 16 A - 250 V</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal 
67006	<b>Trois va-et-vient 10 A</b> ○ Cristal 	67022	<b>Chargeur 2 USB 15 W - 3 A - Type-A + Type-A</b> ○ Cristal 
67008	<b>Quatre va-et-vient 10 A</b> ○ Cristal 	67029	<b>Prise TV simple</b> ○ Cristal 
67015	<b>Poussoir 6 A</b> ○ Cristal 	67077	<b>Prise TV/FM/SAT</b> Radio Fm + DAB+ ○ Cristal 
67017	<b>Poussoir à levier lumineux 6 A</b> Livré avec voyant 230 V ○ Cristal 	67025	<b>Prise RJ 45 cat. 6 FTP</b> ○ Cristal 
67012	<b>Double poussoir à levier 6 A</b> ○ Cristal 	67039	<b>Prise 2P+T Surface - 16 A - 250 V + TV</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal 
67020	<b>Commande de volets roulants à position fixe</b> ○ Cristal 	67038	<b>Prise 2P+T Surface - 16 A - 250 V + RJ 45 - cat. 6 FTP</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal 
67021	<b>Commande de volets roulants 3 positions</b> ○ Cristal 	67037	<b>Prise 2P+T Surface - 16 A - 250 V + RJ 45 - cat. 6 FTP + TV</b> Prise 2P+T Surface gris magnésium ○ Cristal 
67010	<b>Commandes à bouton rond</b> <b>Poussoir à bouton rond 2 A</b> ○ Cristal 		