


# Ecobatibox

boîtes d'encastement pour cloisons sèches



0 800 12

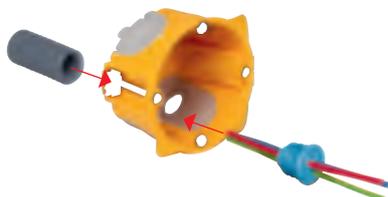

0 800 21 + obturateur réf. 05920 (p. 822)



0 885 25



0 893 11

Caractéristiques techniques **p. 723**

Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique. Améliorent le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur. Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Ecobatibox. Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés. Large colerette, étriers de fixation rétractables. Volume de câblage optimum. Double entrée de câbles : une pour câbles flexibles (Ø4 à 9 mm), une pour gaine. Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable.

Réf.		Distributeurs Ecobatibox
Prof. 40 <b>0 800 12</b>	Prof. 50 <b>0 800 13</b>	Spécialement adaptés pour les chantiers basse consommation Composition : 100 boîtes Ecobatibox 1 poste pour cloisons sèches

Réf.		Boîtes monopostes
Prof. 40 <b>0 800 21</b>	Prof. 50 <b>0 800 31</b>	Conformes à la norme NF-EN 60670-1 Ø de perçage 67 mm Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes Possibilité de réaliser 1 boîte pour applique Ø67 en association avec le couvercle DCL réf. 0 895 94 (p. 720)
<b>0 800 07</b>	<b>0 800 14</b>	Lot de 300 boîtes pour cloisons sèches 1 poste conditionné en sachet par 50 boîtes

Réf.		Boîtes multipostes
Prof. 40 <b>0 800 22</b>	Prof. 50 <b>0 800 32</b>	Conformes à la norme NF-EN 60670-1 Pour montage d'appareils à vis Ø de perçage : 67 mm Entraxe de perçage : 71 mm Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées) 2 postes - 4/5 modules Utilisation horizontale ou verticale

<b>0 800 23</b>	<b>0 800 33</b>	3 postes - 6/8 modules Utilisation horizontale ou verticale
<b>0 800 24</b>	<b>0 800 34</b>	4 postes - 8/10 modules Utilisation horizontale ou verticale

Boîte Modul'up **p. 728**

Réalisez efficacement vos commandes d'appareillages avec le nouveau Configurateur Legrand. En résidentiel et en petit tertiaire, testez dès maintenant [configpro.legrand.fr](http://configpro.legrand.fr)



Réf.	DCL Modul'up complet
<b>0 885 25</b>	Permet la réalisation d'un montage complet Compatible laine soufflée et roulée Ensemble DCL Modul'up complet Composition : - 1 boîte Modul'up réf. 0 885 00 - 1 prise DCL réf. 0 885 20 - 1 douille avec fiche DCL réf. 0 601 35

Réf.	Boîte lumineaire DCL ecobatibox
<b>0 893 77</b>	<b>Boîte point de centre DCL</b> Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø67 mm, prof. 50 mm Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 885 09 (p. 720) Livrée avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture. Equipée de 4 entrées Ø16-20 mm

Réf.	Kit boîte point de centre Ecobatibox
<b>0 893 60</b>	Permet la réalisation de point de centre complet Kit comprenant : - 1 boîte point de centre Ecobatibox Ø67 prof. 50 mm réf. 0 893 77 - 1 douille DCL réf 0 601 34

Réf.	Boîte pavillonnaire Ecobatibox
<b>0 893 11</b>	Utilisation également en faux plafond et plancher technique Autoextinguibilité 850°/5 s Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage) <b>Boîte grande capacité</b> Dim. : 200 x 200 x 85 mm Verrouillage des couvercles par 1/4 de tour Constitué de 4 faces : - 2 faces avec : 7 x Ø16, 5 x Ø20 et 1 x Ø25 - 2 faces avec : 6 x Ø16, 3 x Ø20, 1 x Ø25 et 1 x Ø32

Réf.	Boîtes Ecobatibox pour prises 20/32 A et dérivation
<b>0 800 86</b>	1 poste Ø de perçage 85 mm. Prof. 40 mm Pour sorties de câbles réf. 0 314 90 (p. 759) et prises 20 A réf. 0 554 52/55/57 et 32 A réf. 0 558 12/15/17 (p. 785) Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 et 32 A
<b>0 800 84</b>	Pour dérivation Livrée avec couvercle carré 100 x 100 mm

Etanchéité à l'air : Kits obturateurs réf. 05916, 05920, 05925, 05932 **p. 822**

