


Batibox™

boîtes d'encastement pour cloisons sèches

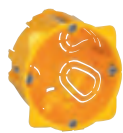


0 800 08




0 800 51



0 800 42

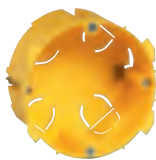

0 893 58

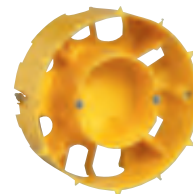

0 893 78

Réf.		Distributeurs cloisons sèches
Prof. 40 0 800 08	Prof. 50 0 800 09	Spécialement adaptés pour les chantiers Composition 100 boîtes 1 poste pour cloisons sèches

Réf.		Boîtes monopostes
0 800 40		Conformes à la norme NF EN 60670-1 1 module pour appareillage étroit Céliane ou Mosaic Ø de perçage 32 mm (x2) Prof. 40 mm 1 poste Ø de perçage 67 mm Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
0 800 41 0 800 51 0 800 61 0 800 06		Prof. 40 mm Prof. 50 mm Prof. 60 mm Lot de 300 boîtes Pour cloison sèche 1 poste prof. 40 mm réf. 0 800 41 conditionné en sachet par 50 boîtes

Réf.		Boîtes multipostes
0 800 49		Conformes à la norme NF EN 60670-1 Pour montage d'appareils à vis Ø de perçage : 67 mm Entraxe de perçage : 71 mm Livrées avec 1 cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions étendues (ex. : prises pré-câblées) 3 modules pour appareillage Mosaic
0 800 42	0 800 52	2 postes - 4/5 modules Utilisation horizontale ou verticale
0 800 43	0 800 53	3 postes - 6/8 modules Utilisation horizontale ou verticale
0 800 44	0 800 54	4 postes - 8/10 modules Utilisation horizontale ou verticale

Réf.		Cloisons avec puits de fixation pour boîtes multipostes
0 800 71 0 800 72		S'installent dans les boîtes d'encastement cloisons sèches et maçonnerie multipostes Batibox. Permettent la fixation d'autres séries d'appareillages en horizontal type Sagane (entraxe 71 mm uniquement) Se fixent en fond de boîte par vis (livrées) Pour boîtes prof. 40 mm Pour boîtes prof. 50 mm

Batibox™

boîtes d'encastement spécifiques pour cloisons sèches

Réf.	Boîte spéciale pour écrans tactiles 3,5"
0 893 79	Dimensions : 109 x 116 mm Prof. 50 mm Fixation par serrage d'étriers à clipser

Réf.		Boîtes pour 20 et 32 A
Prof. 40 0 893 48	Prof. 50 0 893 58	1 poste Ø de perçage 85 mm Pour sorties de câbles réf. 0 314 90 (p. 739) et prises 20 A réf. 0 554 52/55/57, et 32 A réf. 0 558 12/15/17 (p. 785) Positionnement des vis de la boîte en vertical pour fixation des prises 20 et 32 A

Réf.	Boîte coupe-feu
0 893 78	Permet l'installation d'un appareillage sur 1 paroi en plaque de plâtre type coupe feu sans en altérer les performances (endurance 2 h) Peut s'utiliser en tertiaire comme en logement Prof. 55 mm - Ø de perçage 127 mm Volume destiné à l'appareillage : Ø65 mm Prof. 40 mm. Fixation des appareils à vis

Réf.		Couvercles universels
0 801 80 0 892 81		Pour transformer les boîtes appareillage en boîte de dérivation ou pour obturer une boîte existante Pour boîtes monopostes ou multipostes Couvercle rond Ø85 mm pour boîtes 1 poste Couvercle carré 80 x 80 mm pour boîtes 1 poste
0 892 85 0 801 82		Couvercle carré 100 x 100 mm pour boîtes Ø85 mm Couvercle pour boîtes 2 postes Batibox Dimensions : 155 x 85 mm Entraxe de fixation 71 mm

Réf.		Accessoires
0 801 97 0 897 48		Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Batibox. Long. 40 mm Vissage rapide Pas du filetage : 2,4 mm Tête mixte Sz Pas du filetage : 1,06 mm Tête fendue

Etanchéité à l'air : Kits obturateurs réf. 05916, 05920, 05925, 05932
p. 822

