

Batibox™

outillages, boîtes pour dérivation, pour combles et hourdis



Principe d'utilisation du gabarit de pose réf. 0 800 77



0 800 67

0 893 71

Batibox™

boîtiers multimédia pour installation audio vidéo



0 801 93




0 801 95

Réf. **Outillage pour boîtes appareillage**

0 800 77 Gabarit de pose

Facilite le repérage et le découpage des plaques de plâtres en configuration multipostes à partir d'un trou existant Ø65 à 67 mm Niveau à bulle intégré

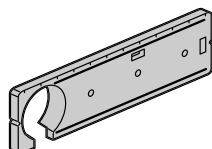


0 893 49 Scies cloches

Livrées avec foret de centrage à pastille carbure Pour boîtes appliques réf. 0 893 46 - Ø40 mm

0 893 50 Pour boîtes appliques réf. 0 893 47 - Ø54 mm

0 800 67 Scie cloche bi-métal Dents HSS m³ à durée de vie renforcée Equipée d'un ressort extracteur Pour boîtes 1 à 4 postes Ø67 mm Utilisation dans matériaux de type plaques de plâtre, bois, panneaux fibre, inox

 
0 893 68 Pour boîtes pour prise 20 et 32 A Ø85 mm
0 893 69 Pour boîte coupe feu Ø127 mm



Boîtes pour dérivation

Livrées avec couvercle et vis Fond défonçable

	Dim.	
	ext. boîtes (mm)	couvercles (mm)
0 893 71	Ø85 x 40	100 x 100
0 893 72	115 x 115 x 40	135 x 135
0 893 73	160 x 105 x 40	190 x 135
0 893 74	170 x 170 x 50	195 x 195
0 893 75	230 x 170 x 50	250 x 210

 


Boîtes pour combles et hourdis

Utilisation également en faux plafond et plancher technique Autoextinguibilité 850°/5 s Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)


0 893 80 Boîte petite capacité

 Dim. : Ø140 mm profondeur 100 mm Couvercle hermétique anti-rongeurs et entrée anti-retour de tubes Entrées prédécoupées latérales ou à 45° sur couvercle Ø16, 20, 25 mm (15 départs tubés possibles)



0 893 81 Boîte grande capacité

 Dim. : 190 x 190 x 80 mm Equipée d'entrées anti-retour défonçables Permet un repérage facile des circuits Tube Ø16 mm x 12 (3 par face) Tube Ø20 mm x 20 (5 par face) Tube Ø25 mm x 4 (1 par face) Tube Ø32 mm x 4 (1 par face) Câble Ø12 mm x 28 (7 par face)



Réf. **Boîtiers Batibox multimédia**

Boîtiers d'encastrement multimatériaux permettant le raccordement d'écrans LCD ou plasma installé en mural Livrés avec 2 supports 5 modules pour Mosaic permettant le montage en affleurant de fonctions courants forts/faibles (ex : 2P+T, prises TV, prises HDMI, RCA...)

Livrés sans mécanismes Peuvent être installés par anticipation pour réserver l'emplacement futur d'un écran Couvercle extra-plat avec passage sécable pour sortie de câbles

Equipés d'une protection de chantier Espace de rangement dédié aux cordons Livrés avec barrette de maintien pour cordons Conviennent pour mur plein ou creux. Prof. : 50 mm

0 801 93 Capacité maxi : 1 x 5 modules

Dim. : 142 x 142 mm

0 801 95 Capacité maxi : 2 x 5 modules

Dim. : 285 x 142 mm

Principe de montage du boîtier Batibox multimédia réf. 0 801 93/95

