


Plexo™ 66 complet IP 66 - IK 08

commandes et prises

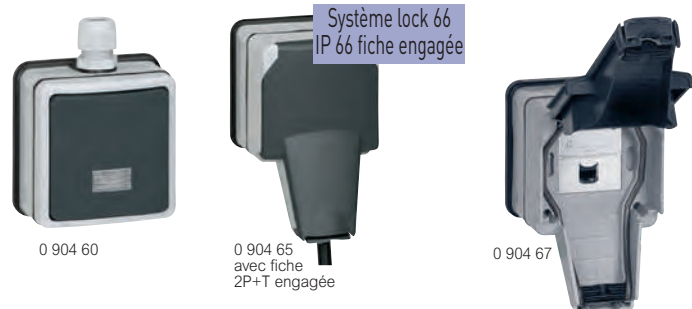

IP 66 - IK 08. Gris RAL 7016/TO 29
Boîtiers simples livrés avec presse-étoupe ISO 20
Bornes livrées ouvertes, vis inox mixtes imperdables

Réf. Interrupteurs et poussoirs - 250 V \sim

Livrés avec bouchons pour câblage arrière

0 904 60 Interrupteurs 10 A

Va-et-vient à voyant
Devient lumineux avec lampes
réf. 0 899 01/02/07 (p. 756)
● Gris

0 904 64 Va-et-vient bipolaire à voyant
Devient lumineux avec lampes
réf. 0 899 01/02/07 (p. 756)
● Gris

0 904 62 Poussoir 6 A
Poussoir à voyant (NO + NF)
Devient lumineux avec lampes
réf. 0 899 01/02/07 (p. 756)
● Gris

0 904 66 Prises de courant 16 A - 250 V \sim

Reçoivent les fiches 10/16 A droites ou coudées avec éclips de protection
Prises traitées contre les effets corrosifs des dégagements gazeux
Livrées avec bouchons pour câblage arrière

0 904 66 Avec volet
2P+T
● Gris

0 904 65 Avec volet IP 66 fiche engagée
2P+T
Equipée du système "lock 66" qui permet à la prise de conserver l'IP 66 fiche engagée (fiches coudées, fiches droites IP 44, fiches rotatives, fiche sans presse-étoupe)
● Gris

0 904 56 Prises de courant 20 A - 400 V \sim

0 904 56 Avec éclips de protection
3P+T
● Gris

0 904 57 3P+N+T
● Gris

0 904 67 **Prise RJ 45 cat. 6 - FTP**
Conservation de l'IP 66 cordon branché
Prise à clippage vertical
Facilite le câblage en arrivée haute ou basse
Livrée sans presse-étoupe
● Gris

www.legrand.fr Consultez les fiches techniques
Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://www.legrand.fr)

Plexo™ 66 composable IP 66 - IK 08

commandes, prises, boîtiers et accessoires



IP 66 - IK 08. Gris RAL 7016/TO 29
Bornes livrées ouvertes, vis inox mixtes imperdables

Réf. Interrupteurs et poussoir - 250 V \sim

Livrés sans boîtier

0 904 80 Interrupteurs 10 A

Va-et-vient à voyant
Devient lumineux avec lampes
réf. 0 899 01/02/07 (p. 756)
● Gris

0 904 84 Va-et-vient bipolaire à voyant
Devient lumineux avec lampes
réf. 0 899 01/02/07 (p. 756)
● Gris

0 904 82 Poussoir 6 A
Devient lumineux avec lampes réf. 0 899 01/02/07 (p. 756)
Poussoir à voyant NO + NF
● Gris

0 904 86 Prises de courant 16 A - 250 V \sim

Livrées sans boîtier
Reçoivent les fiches 10/16 A droites ou coudées avec éclips de protection

0 904 86 Avec volet
2P+T
● Gris

0 904 85 Avec volet IP 66 fiche engagée
2P+T
Equipée du système "lock 66" qui permet à la prise de conserver l'IP 66 fiche engagée (fiches coudées, fiches droites IP 44, fiches rotatives, fiches sans presse-étoupe)
● Gris

0 904 90 Adaptateur Mosaic

Livré sans boîtier
Reçoit les mécanismes Mosaic
Se monte sur le boîtier 1 poste réf. 0 904 91
Adaptateur pour 2 modules Mosaic
● Gris

0 904 91 Boîtiers

Reçoivent les mécanismes composables Plexo 66 ou l'adaptateur Mosaic réf. 0 904 90
Livrés avec presse-étoupe ISO 20 (non monté)

0 904 91 **1 poste**
Livré avec bouchon d'étanchéité (pour câblage arrière)
● Gris

0 904 92 **2 postes verticaux**
Dim. : 97 x 192 x 42 mm (larg. x long. x prof.)
En cas de besoin de bouchons d'étanchéité, commander les réf. 0 980 43 et 0 979 43
● Gris

0 904 93 **2 postes horizontaux**
Dim. : 97 x 192 x 42 mm (larg. x long. x prof.)
En cas de besoin de bouchons d'étanchéité, commander les réf. 0 980 43 et 0 979 43
● Gris