

Mouleurs DLPlus 60 x 20 et 75 x 20

profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage


 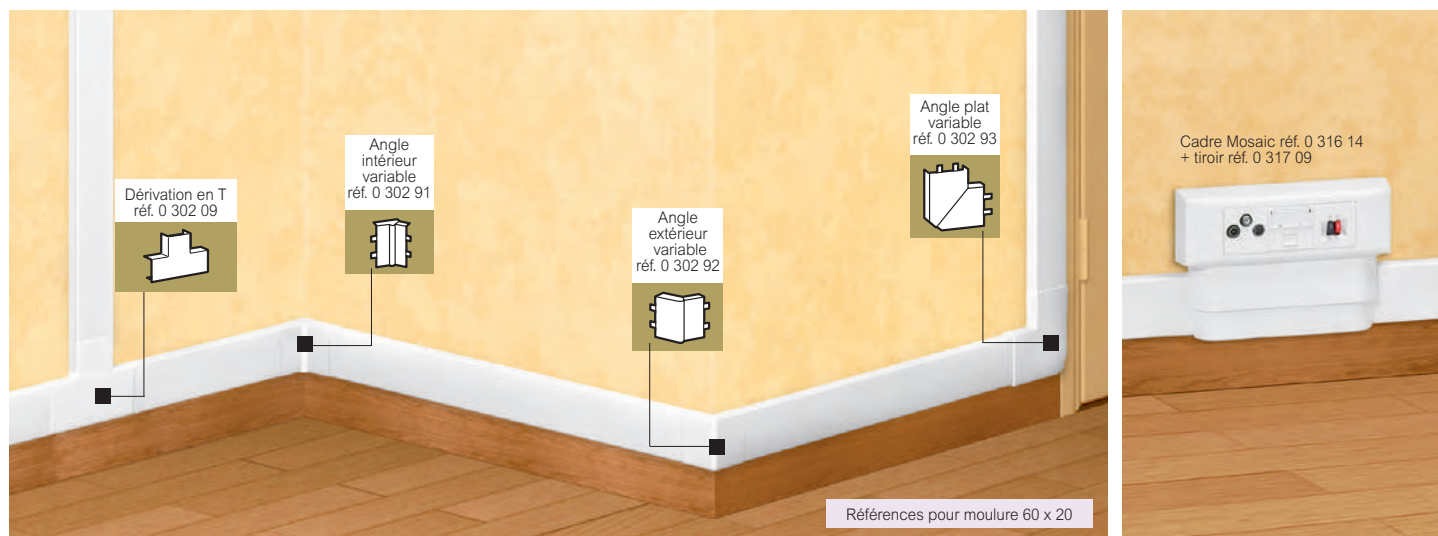


Tableau de choix p. 760 à 763

Réf.	Mouleurs à 3 compartiments
0 301 14	3 compartiments pour une distribution séparée des courants forts et des courants faibles
0 300 33	Mouleurs avec cloisons centrales 60 x 20 Livrée en 16 longueurs de 2,10 m
0 306 77	Réhausse Pour utilisation en plinthe des mouleurs Livrée en 15 longueurs de 2,10 m Couleur marron



Accessoires de cheminement		
60 x 20	75 x 20	
0 302 90	0 303 00	Embout
0 302 91	0 303 01	Angle intérieur variable
0 302 92	0 303 02	Angle extérieur variable
0 302 93	0 303 03	Angle plat variable
0 302 09	0 302 18	Dérivation en T
0 328 05		Dérivation vers passage de sol (p. 946)
0 302 26		Dérivation sur deux plans (mur et plafond)
0 336 08	0 336 09	Joint de couvercle

Cadres Appareillage saillie	
Livrés avec embout et platine pour séparation des courants Montage vertical ou horizontal	
Pour pose le long de la mouleure	
0 314 08	1 poste
0 314 18	2 postes
Pour pose sur la mouleure	
0 314 09	1 poste

Réf.	Cadres Mosaic
Cadres Livrés avec support, plaque et platine pour la séparation des courants Montage vertical ou horizontal A associer aux prises de courant Mosaic	
0 316 11	2 modules
0 316 13	4 modules (montage horizontal uniquement)
0 316 14	6 modules (montage horizontal uniquement)
Accessoires pour montage en bout de mouleure	
0 316 45	Adaptateur cadre pour mouleure 60 x 20
0 316 48	Adaptateur cadre pour mouleure 75 x 20
Accessoires pour montage le long de la mouleure	
0 317 07	Tiroir pour cadre réf. 0 316 11
0 317 08	Tiroir pour cadre réf. 0 316 13
0 317 09	Tiroir pour cadre réf. 0 316 14

Appareillage saillie p. 755 à 757

Prises de courant Mosaic p. 912

Connexion de luminaire p.764
Boîtes de dérivation p. 769
Accessoires de pose p. 769