

Plinthes DLPlus 80 x 20 et 120 x 20

profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage

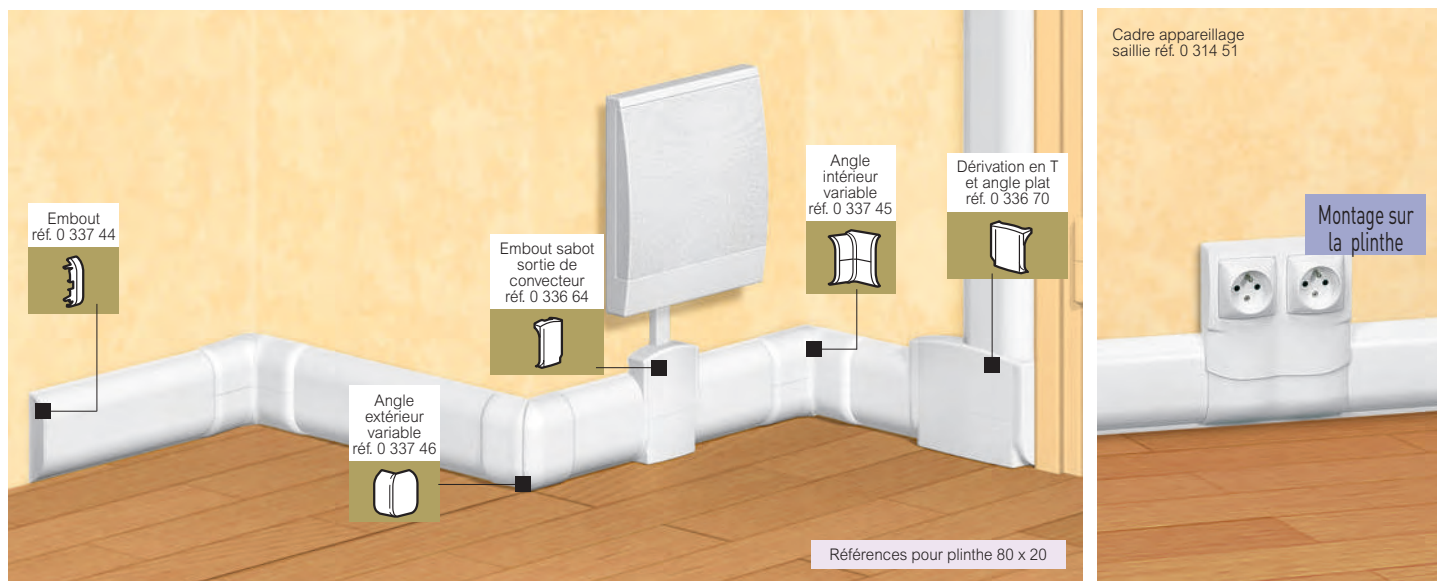


Tableau de choix p. 760 à 763

Réf.	Plinthes
0 300 69	Plinthes 2 compartiments Composées de: - 1 compartiment dédié courant fort - 1 compartiment dédié courant faible - 1 couvercle Permettent le montage en saillie de l'appareillage Possibilité de créer 2 compartiments supplémentaires par ajout de cloison amovible réf. 0 308 67 Munies d'une languette-réhausse pour faciliter la pose avec moquette Plinthe 80 x 20 Livrée en 16 longueurs de 2 m
0 300 89	Plinthe 120 x 20 Livrée en 15 longueurs de 2 m
0 308 67	Cloison Livrée en 44 longueurs de 2 m Cloison de séparation simple
0 337 44 0 337 74	Accessoires de cheminement Embout
0 336 64	Embout sabot, permet la dérivation sur moulure jusqu'à 60 x 16 Utilisation possible en sortie de convecteur
0 336 70	Dérivation en T et angle plat
0 337 45 0 336 65	Angle intérieur variable
0 337 46 0 336 66	Angle extérieur variable
0 337 47 0 336 67	Angle plat variable 85°-120°
0 328 06	Dérivation vers passage de plancher (p. 946)
0 336 68	Joint de couvercle

Réf.	Montage d'appareillage
0 314 50	Cadres Appareillage saillie Livrés avec embout et platine pour séparation des courants Pour pose le long de la plinthe 1 poste, montage horizontal
0 314 51	2 postes, montage horizontal ou vertical
0 316 64	Cadres Mosaic Livrés sans plaque ni support Mosaic Livrés avec platine pour la séparation des courants Pour pose sur la plinthe Montage horizontal A associer aux prises de courant Mosaic 2 modules
0 316 93	4 modules (2 x 2 modules)
0 788 02L	Plaques et supports pour cadres Mosaic A associer aux cadres Plaque pour 2 modules
0 788 04L	Plaque pour 2 x 2 modules horizontal
0 802 51	Support pour 2 modules pour réf. 0 788 02L/0 788 04L