


## Rallonges multiprises multifonction pour espaces dédiés

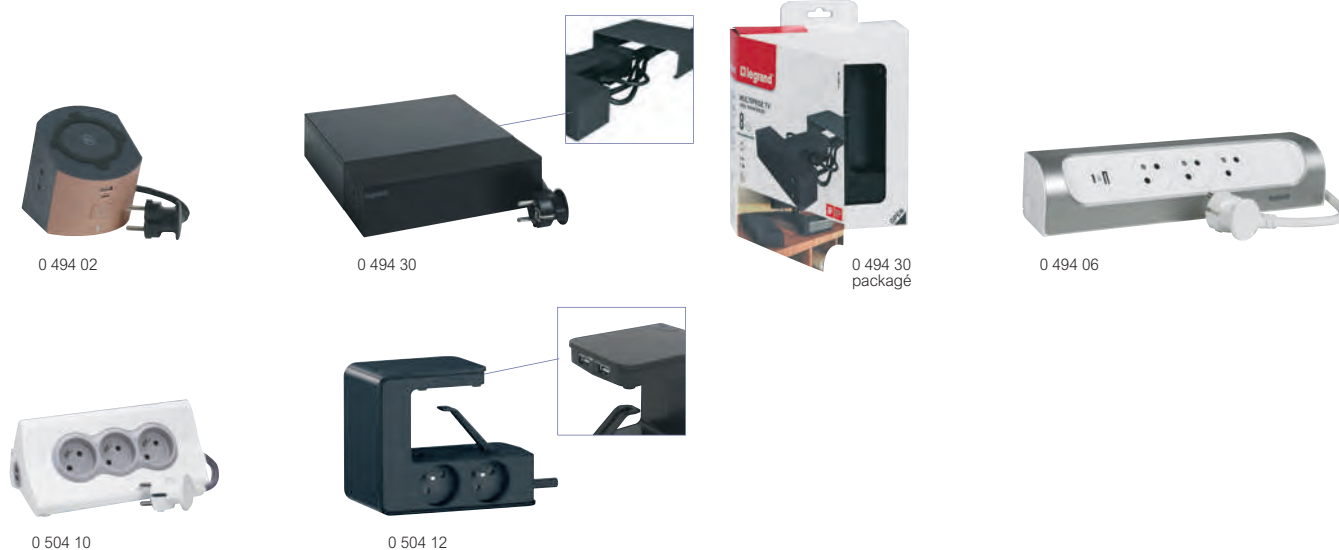

Pour utilisation en intérieur uniquement

Réf. **Multiprises station de charge avec chargeur sans fils et ports USB - pour espace chambre et bureau**

10 A - 230 V - 2300 W max.  
 Multiprises station de charge compacte 5 ports, équipée :  
 - de 2 prises 2P+T Surface  
 - d'un chargeur sans fils à induction pour smartphones, certifié Qi, 10,0 W (avec surface anti-dérapante et indicateur de charge), visualisation directe sur l'écran pendant la charge  
 - de ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.  
 - d'un cordon noir 3G 1,5 mm<sup>2</sup> (longueur 2 m)

- 0 494 02** ● Taupe/Gris foncé  
**0 494 12** ● Blanc/Gris foncé

Réf. **Multiprises avec support tablette**

16 A - 230 V - 3680 W  
 Equipée :  
 - de 3 prises 2P+T  
 - de 2 entrées USB Type-A (3,9 A au total dont 1 port Quickcharge Qualcomm 2,4 A) permettant de recharger des terminaux mobiles  
 - d'un support antidérapant pour tablette  
 - d'un interrupteur On/Off muni d'un disjoncteur coupe-circuit réarmable (16 A)  
 - d'un cordon 3G 1,5 mm<sup>2</sup> (longueur 1,5 m) en fil tressé

- 0 504 10** ○ Blanc  
**0 504 11** ● Noir

**Multiprise espace TV avec cordon, interrupteur et parafoudre**

16 A - 230 V - 3680 W max.  
 Design spécifique pour intégration et gestion des câbles optimaux dans l'espace TV  
 Equipée :  
 - de 4 prises 2P+T (16 A) et 4 prises 2P (6 A)  
 - d'un interrupteur On/Off lumineux  
 - d'un cordon 3G 1,5 mm<sup>2</sup> (longueur 2 m)  
 Parafoudre intégré : protège les appareils électroniques contre les surtensions  
 Indicateur signalant l'état du parafoudre :  
 - LED verte : la rallonge multiprise est protégée  
 - LED éteinte : la rallonge multiprise n'est pas protégée mais reste fonctionnelle  
 Capot en aluminium (métal) permettant l'organisation des câbles en toute discrétion et pouvant être utilisé comme support pour une box internet, une TV...

- 0 494 30** ● Noir

**Multiprise clipsable**

16 A - 230 V - 3680 W max.  
 Equipée :  
 - de 4 prises 2P+T  
 - de 2 ports USB Type-A (3,4 A au total)  
 - d'un interrupteur On/Off lumineux  
 - d'un cordon 3G 1,5 mm<sup>2</sup> (longueur 1,5 m) rotatif à 90°  
 Se clipse facilement sur une table ou un bureau (épaisseur maxi : 63 mm)  
 Permet de cacher les prises de courant sous un bureau tout en laissant accessibles les modules de charge USB

- 0 504 12** ● Noir

**Multiprises d'angle**

16 A - 230 V - 3680 W max.  
 Intégration optimale dans l'espace cuisine ou bureau  
 Equipées :  
 - de prises 2P+T Surface orientées à 45°  
 - d'une partie amovible à l'arrière permettant le passage et la gestion des câbles  
 Solutions sans cordon : à câbler avec un cordon 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

- 0 494 09** ● Blanc/Alu  
 Equipée de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.  
**0 494 06** ● Blanc/Alu - 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Equipée de 2 ports USB Type-A + Type-C : 3,0 A - 5,0 V - 15 W max.  
**0 494 08** ○ Blanc  
**0 494 04** ○ Blanc - 3G 1,5 mm<sup>2</sup>