

Chartres Essentiel - hublots extra-plats LED

1000 à 1500 lm (flux lumineux restitué)



SL532100



SL532101

Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
 Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
 - Durée de vie 40 000 heures
 2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF
 IP 55 / IK 10 – Classe II
 Composition : diffuseur et corps en polycarbonate
 Température couleur : 4000 K

Réf.	ON/OFF
Standard Ø 300 mm SL532100	Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 982) pour une utilisation en extérieur Taille 1 - 1000 lm Consommation totale : 10 W
Antivandale Ø 322 mm SL532103	○ Blanc
SL532101	● Anthracite
SL532102	● Gris métal
SL532106	Taille 1 - 1500 lm Consommation totale : 15 W
SL532109	○ Blanc
SL532107	● Anthracite
SL532108	● Gris métal

Réf.	Détection HF
Standard Ø 300 mm SL532140	Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables via la passerelle de configuration réf. 0 882 40 (p. 789) Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction par clignotement, maître/maître
Antivandale Ø 322 mm SL532143	Taille 1 - 1000 lm Consommation totale : 11 W
SL532141	○ Blanc
SL532142	● Anthracite
	● Gris métal
SL532146	Taille 1 - 1500 lm Consommation totale : 16 W
SL532149	○ Blanc
SL532147	● Anthracite
SL532148	● Gris métal


Accessoires p. 793

Chartres Origine p. 792


Chartres Essentiel - hublots extra-plats LED

1000 à 1500 lm (flux lumineux restitué)


■ Dimensions

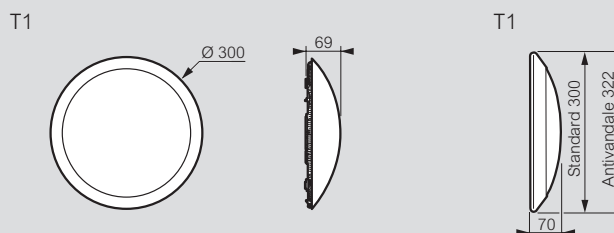

■ Entraxes de fixation

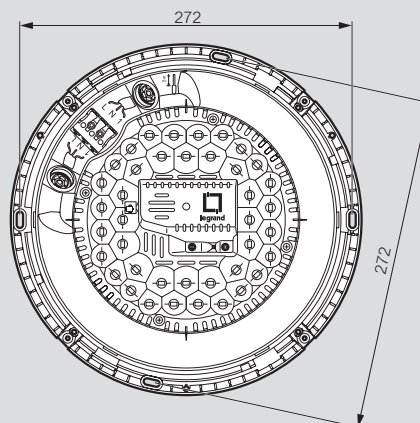


■ Préavis d'extinction

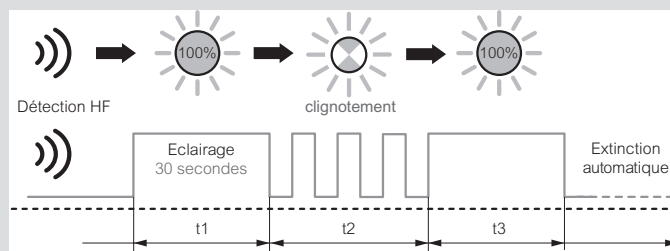

Le temps t1 est paramétrable avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40

■ Détection maître - maître

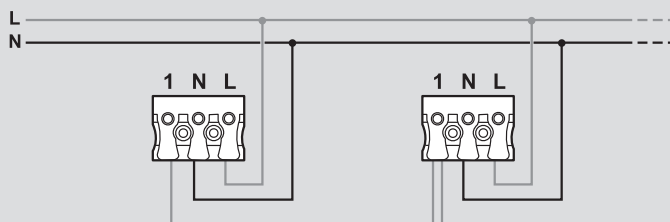

Lors d'une détection sur hublots, tous les hublots s'allument