


# Accessoires

pour conduits rigides IRL 3321

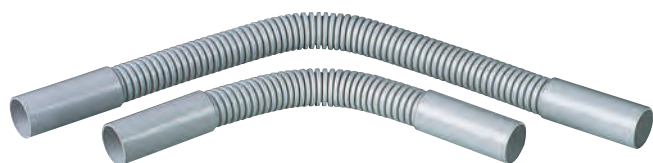

06051 + 06054



06061



6 516 32



6 516 13

Existe en blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>

Existe en blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>



6 516 20

Antimicrobien<sup>(1)</sup>



06142

Antimicrobien<sup>(1)</sup>



06101

Existe en blanc antimicrobien<sup>(1)</sup>



06012

## Réf. Accessoires de liaison flexible IP 44

Ignifugés

Finition gris RAL 7035 pour conduits assortis

- 06051 Ø16 mm - Long. 200 mm
- 06054 Ø16 mm - Long. 320 mm
- 06052 Ø20 mm - Long. 240 mm
- 06055 Ø20 mm - Long. 375 mm
- 06053 Ø25 mm - Long. 285 mm
- 06056 Ø25 mm - Long. 445 mm

### Bouchons

Couleur jaune

- 06061 Ø16 mm
- 06062 Ø20 mm
- 06063 Ø25 mm
- 06064 Ø32 mm
- 06065 Ø40 mm
- 06066 Ø50 mm
- 06067 Ø63 mm

### Ressorts à cintrer

- 6 516 32 Ø16 mm
- 6 516 33 Ø20 mm
- 6 516 34 Ø25 mm

### Coudes équerre 90° IP 40

Ignifugés

Gris RAL 7035

- 6 516 11 Ø16 mm
- 6 516 12 Ø20 mm
- 6 516 13 Ø25 mm

Blanc RAL 9010 antimicrobien<sup>(1)</sup>

- 06121<sup>2</sup> Ø16 mm
- 06122<sup>2</sup> Ø20 mm
- 06123<sup>2</sup> Ø25 mm

Sable RAL 1015

- 06222 Ø16 mm
- 06223 Ø20 mm
- 06224 Ø25 mm

### Tés IP 40

Ignifugés

Gris RAL 7035

- 6 516 18 Ø16 mm
- 6 516 19 Ø20 mm
- 6 516 20 Ø25 mm

Blanc RAL 9010 antimicrobien<sup>(1)</sup>

- 06131<sup>2</sup> Ø16 mm
- 06132<sup>2</sup> Ø20 mm
- 06133<sup>2</sup> Ø25 mm

Sable RAL 1015

- 06231 Ø16 mm
- 06232 Ø20 mm
- 06233 Ø25 mm

## Réf. Cintres grand rayon 90° IP 44

Ignifugés

Gris RAL 7035

- 06041 Ø16 mm - rayon 55 mm
- 06042 Ø20 mm - rayon 70 mm
- 06043 Ø25 mm - rayon 90 mm
- 06044 Ø32 mm - rayon 125 mm
- 06045 Ø40 mm - rayon 160 mm
- 06046 Ø50 mm - rayon 210 mm
- 06047 Ø63 mm - rayon 270 mm

Blanc RAL 9010 antimicrobien<sup>(1)</sup>

- 06141<sup>2</sup> Ø16 mm - rayon 55 mm
- 06142<sup>2</sup> Ø20 mm - rayon 70 mm
- 06143<sup>2</sup> Ø25 mm - rayon 90 mm

Sable RAL 1015

- 06241 Ø16 mm - rayon 55 mm
- 06242 Ø20 mm - rayon 70 mm
- 06243 Ø25 mm - rayon 90 mm
- 06244 Ø32 mm - rayon 125 mm

### Manchons

Ignifugés

Gris RAL 7035

- 06001 Ø16 mm
- 06002 Ø20 mm
- 06003 Ø25 mm
- 06004 Ø32 mm
- 06005 Ø40 mm
- 06006 Ø50 mm
- 06007 Ø63 mm

Blanc RAL 9010 antimicrobien<sup>(1)</sup>

- 06101<sup>2</sup> Ø16 mm
- 06102<sup>2</sup> Ø20 mm
- 06103<sup>2</sup> Ø25 mm

Sable RAL 1015

- 06201 Ø16 mm
- 06202 Ø20 mm
- 06203 Ø25 mm
- 06204 Ø32 mm

### Manchons réducteurs

Ignifugés

Gris RAL 7035

- 06011 Ø20 mm - réduction 20 > 16
- 06012 Ø25 mm - réduction 25 > 20

Blanc RAL 9010 antimicrobien<sup>(1)</sup>

- 06111<sup>2</sup> Ø20 mm - réduction 20 > 16
- 06112<sup>2</sup> Ø25 mm - réduction 25 > 20

Sable RAL 1015

- 06212 Ø20 mm - réduction 20 > 16
- 06214 Ø25 mm - réduction 25 > 20

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface  
2 : Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196