

Kit portier audio

prêt à poser



364211

Réf. **Kit portier audio CK2**

- 364211** Comprend :
- 1 platine de rue Linea 2000 IP 54 avec porte-étiquette lumineux
 - Dim. : 176 x 98 x 31 mm
 - 1 poste intérieur mains-libres (avec 2 contacts secs pour fonctions supplémentaires)
 - Dim. : 124 x 128 x 27 mm
 - 1 alimentation 6 modules DIN réf. 346040

Poste intérieur supplémentaire

- 331650** Poste intérieur pour kit réf. 364211 (5 maxi)

Accessoires

- 346020** **Alimentation pour éléments supplémentaires**
Alimentation pour réalimenter les bornes 1-2 des composants BUS 2 fils (platine de rue, poste intérieur)
Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz
Sortie 1-2 : 27 V_{cc} - 600 mA maxi
2 modules DIN

Relais

- 346260** Relais pour commande d'ouverture supplémentaire
4 modules DIN
- 346250** Relais contacts secs NO/NF (2 A maxi) pour gâche à émission > 400 mA à connecter sur bornes S+ S- de la platine


003033 **Gâche à émission de courant (1 temps)**

- A encastrer, double empennage
Consommation :
- 300 mA en courant alternatif
- 400 mA en courant continu

Kit portier audio

prêt à poser

■ Schéma d'installation du kit audio 2 fils CK2

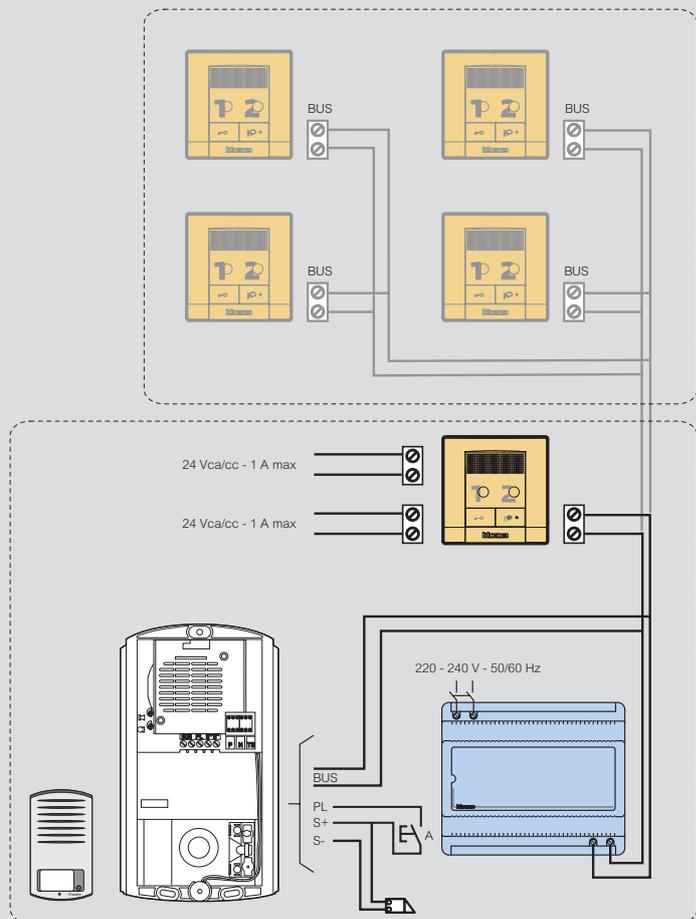

■ Distances et section de câbles (mm²)

Section de câble	Distances	
	entre platine et poste intérieur	entre platine et gâche
0,28 mm ²	340 m	30 m
0,35 mm ²	360 m	30 m
0,50 mm ²	500 m	50 m
1 mm ²	1000 m	100 m