












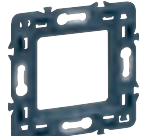



PRINCIPE DE MONTAGE EN ENCASTRÉ						
	=		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 928-929)		Support universel (voir p. 928-929)		Mécanisme
						Plaque (voir p. 928-929)
	MÉCANISMES	FINITIONS				
		 Blanc	 Noir mat	 Alu	 Blanc Antimicrobien <sup>(1)</sup>	
INTERRUPTEURS ET VA-ET-VIENT (p. 892)						
<b>Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10 AX - 250 VA 1 module</b>	Standard	<b>0 770 01L</b>	<b>0 791 01L</b>	<b>0 792 01L</b>	<b>0 787 10L</b>	
	Standard + voyant lumineux 230 V	<b>0 770 01L + 0 676 86L</b>	<b>0 791 01L + 0 676 86L</b>	<b>0 792 01L + 0 676 86L</b>	<b>0 787 10L + 0 676 86L</b>	
	Standard + voyant lumineux 12, 24 et 48 V	<b>0 770 01L + 0 676 87L</b>	<b>0 791 01L + 0 676 87L</b>	<b>0 792 01L + 0 676 87L</b>	<b>0 787 10L + 0 676 87L</b>	
	Standard + voyant témoin 230 V	<b>0 770 01L + 0 676 85L</b>	<b>0 791 01L + 0 676 85L</b>	<b>0 792 01L + 0 676 85L</b>	<b>0 787 10L + 0 676 85L</b>	
	Standard + voyant témoin 12, 24 et 48 V	<b>0 770 01L + 0 676 89L</b>	<b>0 791 01L + 0 676 89L</b>	<b>0 792 01L + 0 676 89L</b>	<b>0 787 10L + 0 676 89L</b>	
<b>Va-et-vient Mosaic Easy-Led 10 AX - 250 VA 2 modules</b>	Standard	<b>0 770 11L</b>	<b>0 791 11L</b>	<b>0 792 11L</b>	<b>0 787 11L<sup>(2)</sup></b>	
	Standard + voyant lumineux 230 V	<b>0 770 11L + 0 676 86L</b>	<b>0 791 11L + 0 676 86L</b>	<b>0 792 11L + 0 676 86L</b>	<b>0 787 11L<sup>(2)</sup> + 0 676 86L</b>	
	Standard + voyant lumineux 12, 24 et 48 V	<b>0 770 11L + 0 676 87L</b>	<b>0 791 11L + 0 676 87L</b>	<b>0 792 11L + 0 676 87L</b>	<b>0 787 11L<sup>(2)</sup> + 0 676 87L</b>	
	Standard + voyant témoin 230 V	<b>0 770 11L + 0 676 85L</b>	<b>0 791 11L + 0 676 85L</b>	<b>0 792 11L + 0 676 85L</b>	<b>0 787 11L<sup>(2)</sup> + 0 676 85L</b>	
	Standard + voyant témoin 12, 24 et 48 V	<b>0 770 11L + 0 676 89L</b>	<b>0 791 11L + 0 676 89L</b>	<b>0 792 11L + 0 676 89L</b>	<b>0 787 11L<sup>(2)</sup> + 0 676 89L</b>	
<b>Interrupteur 20 AX - 250 VA 1 module</b>	Standard	<b>0 770 60L</b>	-	-	-	
	Standard + voyant témoin 230 V	<b>0 770 60L + 0 676 64</b>	-	-	-	
<b>Interrupteur bipolaire 10 AX - 250 VA 2 modules</b>	Standard	<b>0 770 50L</b>	-	-	-	
	Standard + voyant lumineux	<b>0 770 50L + 6 650 90</b>	-	-	-	
	Standard + voyant témoin	<b>0 770 50L + 6 650 91</b>	-	-	-	
<b>Permutateur 10 AX - 250 VA 2 modules</b>	Standard	<b>0 770 21L</b>	<b>0 793 21L</b>	<b>0 792 21L</b>	-	
	Standard + voyant lumineux	<b>0 770 21L + 6 650 90</b>	<b>0 793 21L + 6 650 90</b>	<b>0 792 21L + 6 650 90</b>	-	
	Standard + voyant témoin	<b>0 770 21L + 6 650 91</b>	<b>0 793 21L + 6 650 91</b>	<b>0 792 21L + 6 650 91</b>	-	
<b>Va-et-vient à tirage 10 AX - 250 VA 2 modules</b>	Standard	<b>0 770 14</b>	-	-	-	

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

2 : Produit commandable à l'unité