

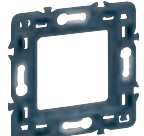







 
 
 
 
 

 
 
 





Mosaic™

tableau de choix (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE EN ENCASTRÉ								
	=		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 928-929)		Support universel (voir p. 928-929)		Mécanisme		Plaque (voir p. 928-929)
	MÉCANISMES	FINITIONS						
		 Blanc	 Noir mat	 Alu	 Blanc Antimicrobien ⁽¹⁾			
DÉTECTEURS (p. 895)								
Détecteur de mouvement 2 fils, sans neutre, 2 modules	sans dérogation	0 784 58	0 791 58L	0 792 47	-			
	avec dérogation	0 784 59	-	-	-			
Détecteur de mouvement 3 fils puissance 2000 W, avec neutre 2 modules	-	0 784 54	0 791 54L	0 792 58	-			
Détecteur de mouvement pour minuterie, sans neutre 2 modules	-	0 784 57	-	-	-			
Détecteur de présence 3 fils, avec neutre 2 modules	-	0 784 52	-	-	-			
Détecteur de mouvement basique 3 fils, avec neutre 2 modules	-	0 784 50	-	-	-			
COMMANDES DE VOILETS ROULANTS/STORES (p. 900)								
Poussoir de volets roulants pour 1 ou plusieurs volets roulants 2 modules	-	0 770 28	0 791 28L	0 792 28	-			
Poussoir de volets roulants pour 1 volet roulant 2 modules	-	0 770 25	-	0 792 25	-			
Interrupteur de volets roulants 2 modules	-	0 770 26	0 791 26L	0 792 26	0 787 05			
VENTILATION (p. 900)								
Commande de VMC 2 modules	-	-	0 791 27L	-	0 770 27L			
INTERRUPTEUR À BADGE (p. 1010)								
Economiseur d'énergie 2 modules	-	0 767 28	-	-	-			
Interrupteur à badge mécanique 2 modules	-	0 784 45	0 791 35L	-	-			

1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface